
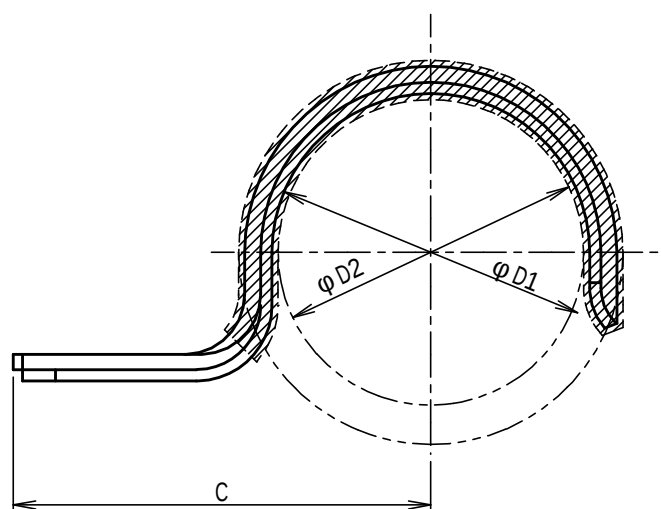


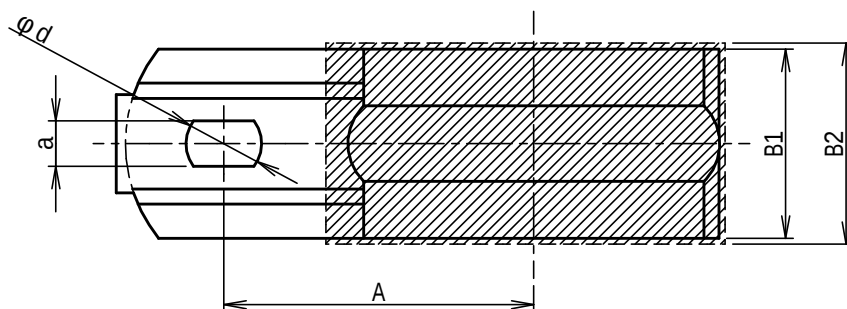

品番	A	a	B1	B2	C	φD1	φD2	φd	適合SVケーブル	適合CVケーブル	適合径
SSKT-D16C	22	5	20	(22)	30	18	(16)	6.5	5.5□×4C 8□× ^{2C} _{3C}	5.5□×4C 8□× ^{3C} _{4C} 14□×2C 60□×1C	15.5～16.5
SSKT-D19C	26	5	20	(22)	35	21	(19)	6.5	8□×4C 14□×2C	14□×4C 100□×1C	18～19
SSKT-D25C	28	5	20	(22)	35	26.5	(24.5)	6.5	22□×3C	38□× ^{2C} _{3C}	23.5～25
SSKT-D32C	35	6	25	(27)	47	33.5	(31.5)	10		60□-3C 325□-1C	30～31
SSKT-D40C	41	6	25	(27)	54	42	(40)	10	60□×4C 100□×2C	100□×3C	38～41

2) コーティングは全周肉厚1mm
 注1) 図面形状はSSKT-D40Cである。

製品仕様図		
尺度	品	コーティングステンレス片サドル
1 / 1	名	SSKT - D__C
第三角法	図番	PV35771D 

		SUS304		塩ビコーティング
符号	名称	材質	個数	備考

未来工業株式会社