


## SV片サドル (SVケーブル・TLチューブ・電線管・同軸ケーブル用)

●木ネジ1本で固定出来ます。

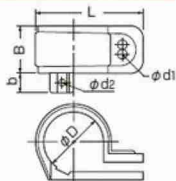

※KT-1-2-3(G)はスクリュー釘 (#15×19)  
 ※KT-4(G)はスクリュー釘 (#15×30) } 付です。  
 ※KTB-4(G)は木ネジ (3.1×20)

品番	適合				適合径(mm)	φD	B	b	L	φd1	φd2		
	黒	グレー	VE径	管径									
EA947BS-1	※KT-1												
EA947BS-2	※KT-2	KT-2G											
EA947BS-3	※KT-3	KT-3G											
EA947BS-4	※KT-4	KT-4G											
EA947BS-5	※KT-5	KT-5G	VE10	10	φ1.6 <sup>2C</sup> / <sub>3C</sub> ・φ2.0 <sup>3C</sup> / <sub>3C</sub>	7C-2V	φ9.1~φ11	10.7	11	-	25.4	2.5	-
EA947BS-5	KT-8C	KT-8CG			φ2.6 <sup>2C</sup> / <sub>3C</sub> ・5.5 <sup>2C</sup> / <sub>3C</sub>	φ <sup>2C</sup> / <sub>3C</sub> ×1C	φ13 ~φ15	14.5	15	-	33.5	3.5	-
EA947BS-5	KT-8	KT-8G			5.5 <sup>2C</sup> / <sub>3C</sub> ・φ <sup>2C</sup> / <sub>3C</sub> ×2C	φ <sup>2C</sup> / <sub>3C</sub> ×2C	φ14.5~φ15.5	15.5	16	-	35.9	3.5	-
EA947BS-6	KT-14C	KT-14CG	VE14	14	φ <sup>2C</sup> / <sub>3C</sub> ×2C	φ <sup>2C</sup> / <sub>3C</sub> ×60 <sup>2C</sup> / <sub>3C</sub> ×1C	φ15.5~φ17.5	16.5	16	-	37.3	3.5	-
EA947BS-6	KT-14	KT-14G	VE14	14	14 <sup>2C</sup> / <sub>3C</sub>	14 <sup>2C</sup> / <sub>3C</sub> ・100 <sup>2C</sup> / <sub>3C</sub> ×1C	φ17 ~φ18	18	17	8	36.6	4	3
EA947BS-6	KT-22C				14 <sup>2C</sup> / <sub>3C</sub> ×3C	22 <sup>2C</sup> / <sub>3C</sub> ×2C	φ18 ~φ20	19.6	17	8	37.9	4	3
EA947BS-6	KT-22	KT-22G	VE16	16	22 <sup>2C</sup> / <sub>3C</sub>	22 <sup>2C</sup> / <sub>3C</sub> ・150 <sup>2C</sup> / <sub>3C</sub> ×1C	φ20 ~φ21.5	21	18	8	40.2	4	3
EA947BS-7	KT-38C				22 <sup>2C</sup> / <sub>3C</sub> ×3C	38 <sup>2C</sup> / <sub>3C</sub> ×2C	φ21 ~φ25	23.5	18	8	41.5	4	3
EA947BS-7	KT-30	KT-30G	VE22	22	22 <sup>2C</sup> / <sub>3C</sub> ×3C	38 <sup>2C</sup> / <sub>3C</sub> ×200 <sup>2C</sup> / <sub>3C</sub> ×1C	φ24 ~φ25.5	25	20	8	49.0	4	3
EA947BS-8	KT-38				38 <sup>2C</sup> / <sub>3C</sub> ×50 <sup>2C</sup> / <sub>3C</sub> ×3C	60 <sup>2C</sup> / <sub>3C</sub> ×250 <sup>2C</sup> / <sub>3C</sub> ×1C	φ25.5~φ28	27	20	8	51.5	4	3
EA947BS-8							φ28.5~φ32	30.2	20	8	54.1	4	3