


**高耐
候性**

(ナイロンタイプを除く)



VE片サドル

- 木ネジ1本でガッチリ固定できます。
- サドルの先止めもできます。
- ナイロンタイプは屋内・機械まわりに最適です。

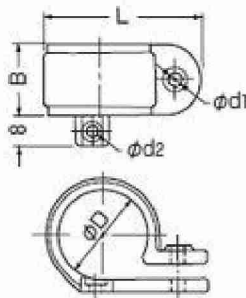

(KT-5Jは若干形状が異なります。)

■SV片サドル

EA947BS-26
EA947BS-27
EA947BS-28
EA947BS-29

ページ	品番		適合		φD	B	L	φd ₁	φd ₂
	ミルキーホワイト	グレー	VE管	丸チューブ					
	KVE-14M	KVE-14	14	14	18.5	17	35.5	4	3
	KVE-16M	KVE-16	16	16	22.5	18	39.5	4	3.5
	KVE-22M	KVE-22	22	22	26.5	20	45	4	3.5
	KVE-28M	KVE-28	28		34.8	21	51.9	4	3.5
	KVE-36M	KVE-36	36		42.8	22	59.9	4	3.5