




A10521 エンビサドル

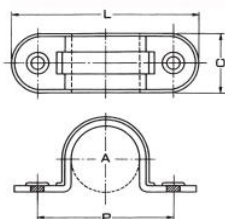

14~100



EA947BX

- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32

電線管VE管用のサドルバンド。

- 電線管用バンドですが、VP管にも使用できます。
※VP25、VP30は規格外です。
- ポリ塩化ビニール製。

品番コード **A10521** エンビサドル

単位 (mm)

サイズコード	VE管径称	VP管径称*	適合管外径	P	L	G	C	袋入数(個)	ケース入数(個)
0054	14	13	18	40	60	φ5.0	15		
0069	16	16	22	45	65	φ5.0	20		
0073	22	20	26	55	75	φ5.0	20		
0088	28		34	65	90	φ5.5	20		
0092	36		42	75	100	φ5.5	20		
0105	42	40	48	85	110	φ5.5	20		
0110	54	50	60	100	125	φ5.5	20		
0124	70	65	76	120	150	φ6.5	25		
0139	82	80	89	135	165	φ6.5	30		
0143	100	100	114	165	205	φ7.0	30		(受注生産)

※VP管径称は、硬質ポリ塩化ビニール管用。

日動電工株製

電線管SVケーブル用のサドルバンド。

- ポリエチレン製。



SV9.5~SV14

EA947BX

- 21
- 22
- 23

単位 (mm)

サイズコード	径称	適合管外径	適合ケーブルサイズ	P	L	G	C	袋入数(個)	ケース入数(個)
0016	SV 9.5	9.5	φ1.6×2C、φ1.6×3C	26	38	φ4.0	12		—
0035	SV 11	11.0	φ2.0×2C、φ2.0×3C	31	43	φ3.5	15		—
0040	SV 14	14.0	φ2.6×2C、φ2.6×3C 5.5□×2C、5.5□×3C	32	45	φ4.0	16		—

細田電器産業株製