

## A14760 キャッチイット PP (さや管 CD管用)




アイボリー



ブラック

取付け、取外しが簡単なワンタッチパイプクランプ。

- 作業時間・使用部品点数を大幅に短縮・削減します。
- 取付けは、パイプをはめ込み、押付けるだけです。
- 咬合部の爪は新設計のねじれに強い構造です。
- ポリプロピレン製。
- アイボリー色・ブラック色の2色です。

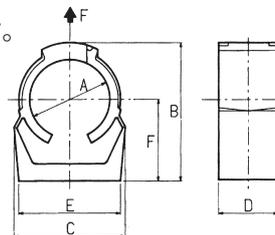


単位 (mm)

### 品番コード A14760 キャッチイット PP (さや管 CD管用)

EA947BX-51  
-52  
-53  
-54  
-55  
-56

サイズコード		型番	適合サイズ			適合管外径 A	B	C	D	E	F	耐荷重 F (kg)	取付 穴径
アイボリー	ブラック		ポリブ デン管	ポリエ チレン管	サヤ管 CD管								
0121	0102	PP10	10	10	—	12.0~14.5	29.4	22.8	17.2	20.5	17.7	35kg	φ4.5
0051	0013	PP13	13	13	—	17.0~18.5	29.9	24.2	16.2	24.0	15.7	40kg	φ5.0
0066	0028	PP16	16	16	16	19.5~22.5	34.7	27.0	16.5	25.8	18.0	40kg	φ5.0
0136	0117	PP18	—	—	18	22.0~24.0	38.8	31.7	17.0	30.0	21.3	40kg	φ5.0
0085	0032	PP22	20	20	22	24.0~27.8	40.6	33.5	17.0	32.5	21.0	40kg	φ5.0
0090	0047	PP28	—	—	28	31.2~35.5	50.0	39.7	18.0	37.8	27.8	50kg	φ5.0


## A17482 キャッチイット HP

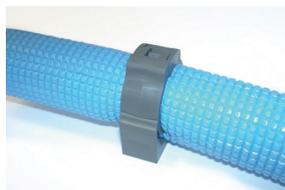

HP

保温材付き配管をワンタッチで固定するパイプクランプ。

- 作業時間・使用部品点数を大幅に短縮・削減します。
- 取付けは、パイプをはめ込み、押付けるだけです。
- 咬合部の爪は新設計のねじれに強い構造です。
- ポリプロピレン製。 ●ダークグレー色。

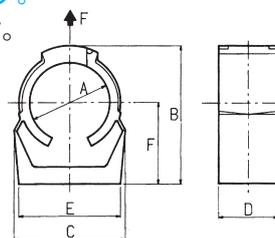

単位 (mm)

### 品番コード A17482 キャッチイット HP

サイズコード	型番	適合サイズ	適合管外径 A	B	C	D	E	F	耐荷重 F (kg)	取付 穴径
		5mm保温材								
0018	HP-13	28.0±1.0	22.0~24.0(ホールド時)	38.8	32.0	17.0	30.0	21.3	40kg	φ5.0
0022	HP-16	33.0±1.0	28.0~31.0(ホールド時)	47.6	38.0	17.0	35.5	27.0	40kg	φ5.0

## A20402 キャッチイット PP-B(ブラケット付き)



ガス式鋸打ち機対応のキャッチイット。

- ポリプロピレン製。 ●ブラック色。

### 品番コード A20402 キャッチイット PP-B (ブラケット付き)

単位 (mm)

サイズコード	型番	適合サイズ		適合管外径	耐荷重 F (kg)	取付 穴径
		ポリブデン管	ポリエチレン管			
0019	PP-13B	13	13	17	40kg	φ3.3
0023	PP-16B	16	16	19.5~22.0	40kg	φ3.3