



A10450 クリップサドル (SDタイプ)

納期確認

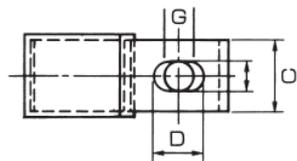

EA947FK

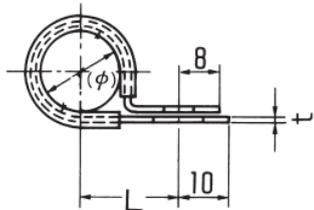

クリップ式のサドルバンド。軟質塩ビコーティングタイプ。

- 軟質塩ビの物性上、常温80°Cまでの配管にご使用ください。
- 電気亜鉛めっき仕上げ。

品番コード A10450 クリップサドル (SDタイプ)

単位(mm)

サイズコード	径 称	適合管外径	t	C	G	D	L
-6B 0012	SD- 6	6.5	0.6	15	φ 6.5	φ 6.5 × 8.5	13
-8B 0027	SD- 8	8	0.6	20	φ 7	φ 7 × 12	15
-10B 0031	SD-10	10	0.6	20	φ 7	φ 7 × 12	16
-12B 0046	SD-12	12	0.6	20	φ 7	φ 7 × 12	17
-15B 0065	SD-15	15	0.8	20	φ 7	φ 7 × 12	18
-18B 0070	SD-18	18	0.8	20	φ 7	φ 7 × 12	20
-20B 0084	SD-20	20	0.8	20	φ 7	φ 7 × 12	21
-22B 0099	SD-22	22	0.8	20	φ 7	φ 7 × 12	22
-25B 0101	SD-25	25	0.8	20	φ 7	φ 7 × 12	23
-28B 0116	SD-28	28	0.8	20	φ 7	φ 7 × 12	25
-30B 0135	SD-30	30	0.8	20	φ 7	φ 7 × 12	26
-35B 0140	SD-35	35	0.8	20	φ 7	φ 7 × 12	28
0154	SD-40	40	0.8	20	φ 7	φ 7 × 12	31
0169	SD-45	45	0.8	20	φ 7	φ 7 × 12	34
0173	SD-50	50	0.8	20	φ 7	φ 7 × 12	36
0188	SD-55	55	0.8	20	φ 7	φ 7 × 12	39
0192	SD-60	60	0.8	20	φ 7	φ 7 × 12	42

