

## I形鋼用

シングルローラー

**100型**

(I形鋼  
75・100mm用)



間隔調整は246頁参照

CK-101



CK-102



CK-103



CK-104




CK-105



CK-106



※曲がり走行には、アルミレールとアルミレール用ケーブルカッシャーを推奨します。202～204頁参照  
※東京都水道局浄水場仕様も受注品にて承ります。品番末尾にSLを付けてご注文下さい。(CK-101～104型)

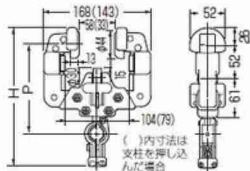

EA947GA-11  
EA947GA-12  
EA947GA-13  
EA947GA-14  
EA947GA-15  
EA947GA-16

品番	ケーブル径(mm)	吊り数	H	P
CK-101	φ10～φ20	1	212	139
CK-102	φ10～φ20	2	238	138
CK-103	φ20～φ30	1	220	143
CK-104	φ30～φ45	1	223	150
CK-105	φ20～φ35	2	239	158
CK-106	φ45～φ70	1	250	171