

## I形鋼用

シングルローラー

200型

(I形鋼  
125・150mm用)



間隔調整は246頁参照

CK-201



CK-202



CK-203



CK-204




CK-205



CK-206



※曲がり走行には、アルミレールとアルミレール用ケーブルカッシャーを推奨します。202～204頁参照

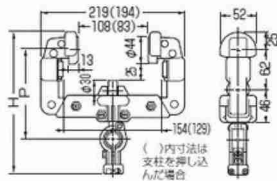

EA947GA-21  
EA947GA-22  
EA947GA-23  
EA947GA-24  
EA947GA-25  
EA947GA-26

品番	適合 ケーブル径(mm)	吊り数	H	P
CK-201	φ10～φ20	1	206	133
CK-202	φ10～φ20	2	232	132
CK-203	φ20～φ30	1	214	137
CK-204	φ30～φ45	1	217	144
CK-205	φ20～φ35	2	237	152
CK-206	φ45～φ70	1	244	165