

## H形鋼・C形鋼組み合わせ用

本体特殊塗装  
(色：ページユ)



※THS-45のタイボルトは形鋼に合わせて切断して下さい。

(適合寸法)

H形鋼



鋼材厚(A)  
10サイズは26mm迄  
15~45サイズは28mm迄

 

C形鋼



鋼材厚(A)  
10サイズは26mm迄  
15~45サイズは28mm迄

## 受 THS

- ブラケットやブラケットハンガー等の強カクランプとして使用します。

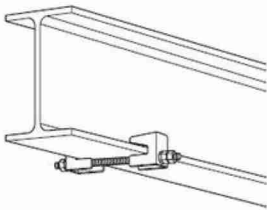

EA947GA-81  
EA947GA-82  
EA947GA-83

品番	適合鋼材幅(B)	W
THS-10	75~100mm	250
THS-15	100~150mm	270
THS-20	150~225mm	345
THS-45	225~450mm	575