
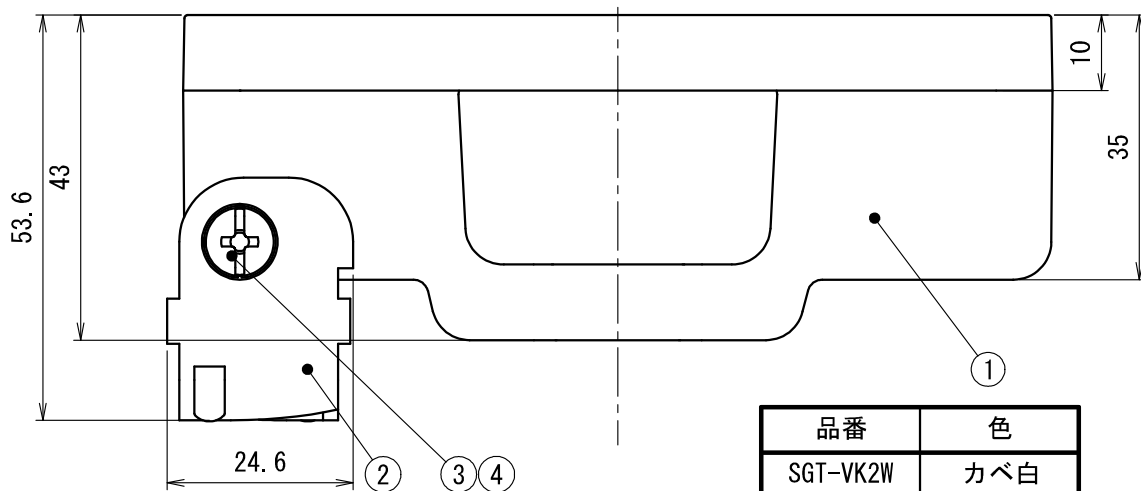


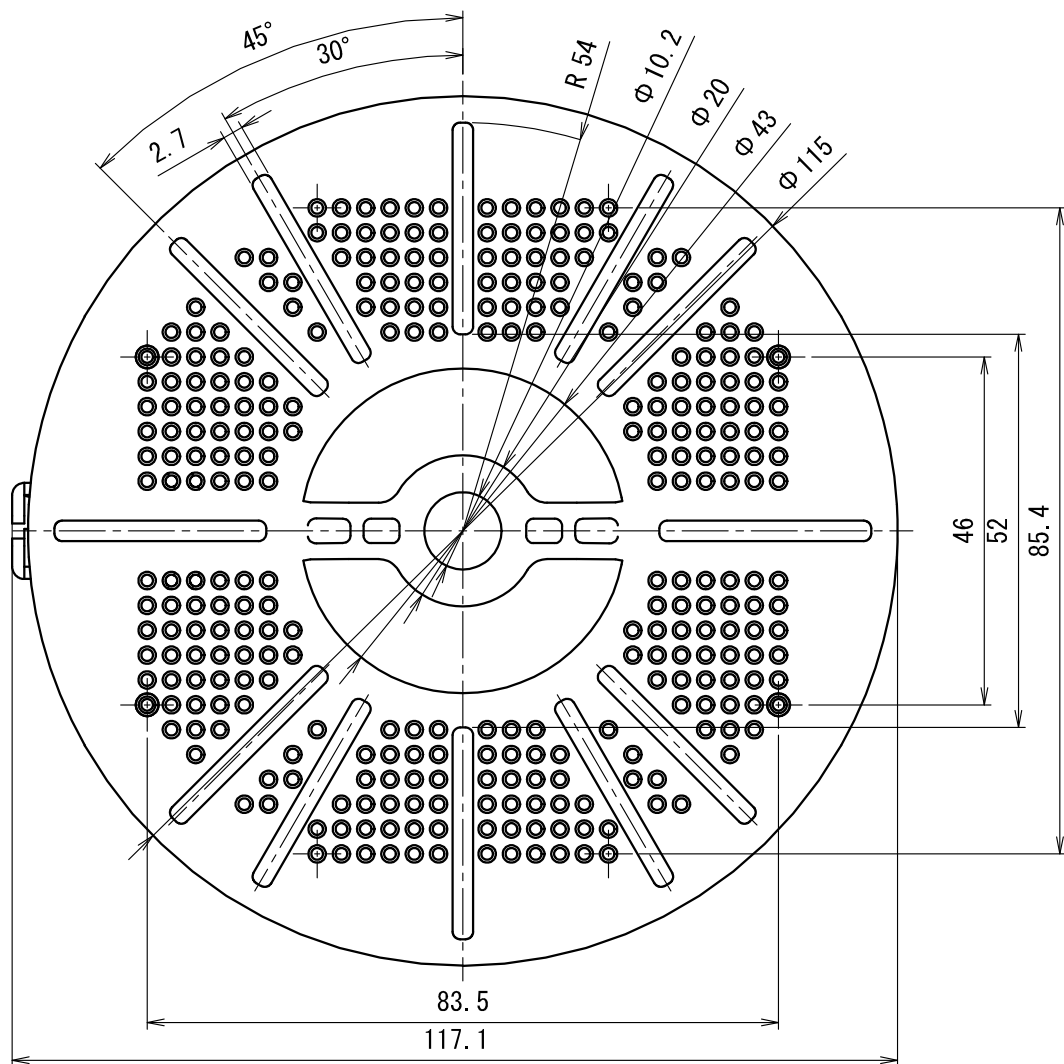

許容静荷重 : 19.6N (2kgf)
 取付ピッチ : $\phi 55 \sim \phi 105\text{mm}$ (4箇所固定 3箇所固定)
 : 83.5×46
 適合タッピンねじ サイズ : $\phi 4\text{mm}$
 長さ : 取付物の厚み+10~25mm
 通線ケーブル : $\phi 22\text{mm}$ 以下

品番	色
SGT-VK2W	カベ白
SGT-VK2K	ブラック

製品仕様図			
尺度	品名	ビームラックル 防犯カメラ取付台座 (吊りボルト用)	
1/1		SGT-VK2_	
第三角法	図番	RH30170C3 	

4	六角ナット	SWCH	1	M5 有色クロメートめっき
3	(+) なべ小ねじ	SWCH	1	M5×20 座金 はね座金付 有色クロメートめっき
2	取付金具	SPHC	2	t=1.6 有色クロメートめっき
1	取付台座	AES	1	—
符号	名 称	材 質	個数	備 考

未来工業株式会社