

防犯カメラ取付台座 (吊りボルト用)

カベ白

ブラック


サイド固定1

サイド固定2


中央固定

●吊りボルトへの防犯カメラ等の取り付けに使用します。

■サイド固定2の場合
カメラ取り付け最大外径φ115

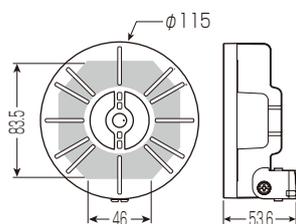


●適合タッピンねじ：φ4
長さ：取付物の厚み+10~25
●長溝の取付けピッチ
最小φ55~最大φ105

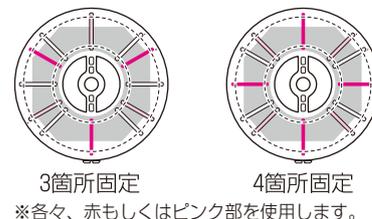

3箇所固定 4箇所固定
※各々、赤もしくはピンク部を使用します。

 
■サイド固定1




①サイド固定金具のねじを緩めて吊りボルトに通し
設置位置に合わせた後、ねじ締め固定します。
②防犯カメラ等を取り付けます。

許容静荷重
：19.6N(2kgf)

●通線可能ケーブル
：φ22以下

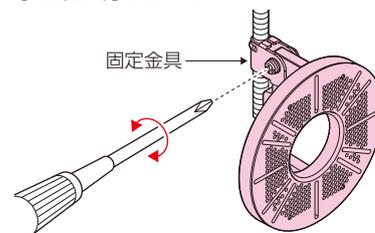


■サイド固定2

 


①サイド固定金具のねじを緩めて吊りボルトに通し
設置位置に合わせた後、ねじ締め固定します。
②防犯カメラ等を取り付けます。

許容静荷重
：19.6N(2kgf)

●通線可能ケーブル
：φ22以下

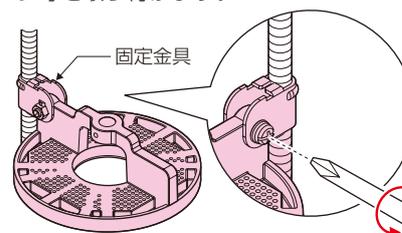


■中央固定 ※サイド固定金具は使用しません。六角ナットが別途必要です。

 

許容静荷重
：19.6N(2kgf)

●通線可能ケーブル
：φ16以下

①中央穴に吊りボルトを通します。
※台座上下にナットをセットして落下防止の仮止めを行います。
②回り止め穴にタッピンねじをねじ込んで、台座を固定させ設置の位置決めを行います。
③上下のナットをしっかり締め、固定します。
④防犯カメラ等を取り付けます。

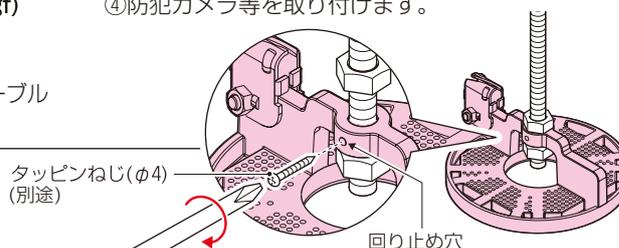

品番	色	適合ボルト(サイド・中央固定部)	入数
SGT-VK2W	カベ白	W3/8・M10	1
SGT-VK2K	ブラック		1