


品番	A	V	H	T	ねじ数	PVPS-1 取付穴	
PVP-1005 (J, M)	100	84	55	3	4	有り	
PVP-1007 (J, M, T, K, LB)			75				
PVP-1010 (J, M, T, K, LB)			100				
PVP-1208 (J, M, T, K, LB)	120	104	80	3. 5			
PVP-1505 (J, M)	150	132	55	4			
PVP-1507 (J, M, T, K, LB)			75				
PVP-1510 (J, M, T, K, LB)			100				
PVP-1515 (J, M, T, K, LB)			150				
PVP-2007 (J, M)			75				
PVP-2010 (J, M, T, K, LB)	200	182	100				
PVP-2015 (J, M, LB, K, T)			150				
PVP-2020 (J, M, T, K, LB)			200				
PVP-2510 (J, M)			100				
PVP-2515 (J, M, T, K, LB)	250	231	150				
PVP-2520 (J, M, T, K, LB)			200				
PVP-2525 (J, M)			250				
PVP-3010 (J, M, T, K, LB)			100				
PVP-3015 (J, M)	300	280	150				5
PVP-3020 (J, M, T, K, LB)			200				
PVP-3025 (J, M)			250				
PVP-3030 (J, M, T, K, LB)			300				
PVP-4020 (J, M, T, K, LB)	400	380	200		8	無し	
PVP-4030 (J, M, T, K, LB)			300				
PVP-4040 (J, M)			400	有り			

品 番	色
PVP-()J	ベージュ
PVP-()M	ミルキーホワイト
PVP-()	グレー
PVP-()K	ブラック
PVP-()T	チョコレート
PVP-()LB	ライトブラウン

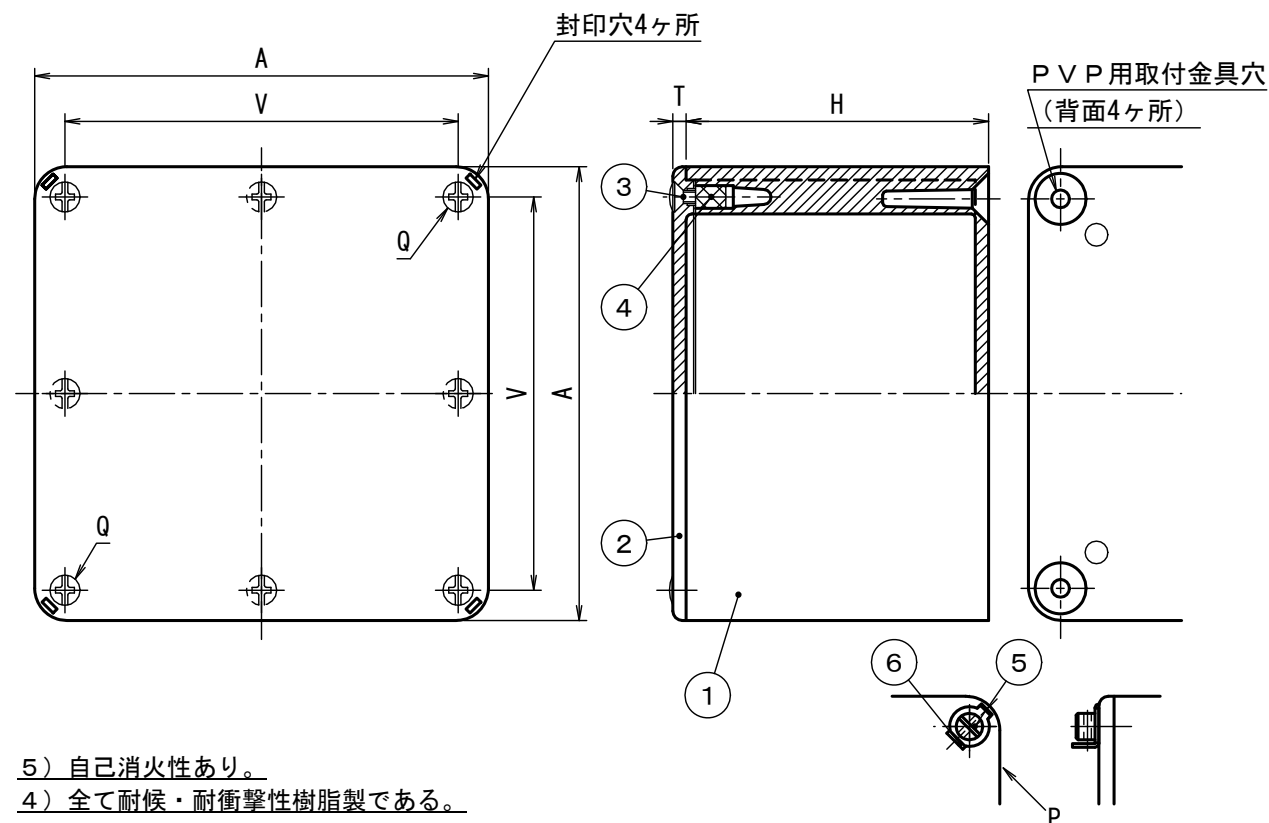

- 5) 自己消火性あり。
4) 全て耐候・耐衝撃性樹脂製である。
3) <>内は、チョコレート・ブラックの仕様。
2) 封印ビス仕様の場合、符号(5)、(6)を
図中Q(2箇所)の符号3と付け替える。
注1) 符号3, 4, (5)はPVP-4020, -4030, -4040の仕様は
()内とし、一部形状が異なる。

封印ビス仕様 P矢視図

(6)	封印座金	SUS304	2	t = 1
(5)	封印ビス	C3602	2	M4×15 (M5×15) ニッケルめっき
4	インサートナット	C3602	表記	M4 (M5)
3	(+)丸さら小ねじ (なべ小ねじ)	SUS304	表記	M4×12 (M5×15)
2	蓋	PVC<ACS>	1	
1	本 体	PVC<ACS>	1	
符号	名 称	材 質	個数	備 考

製 品 仕 様 図			
尺度	品 名	プールボックス	
		PVP— 成形品（正方形）	
第三角法	図 番	PV11771Y	
		m	
未来工業株式会社			