


# ワゴンモール®


## フラットタイプ 全長2mと1m




ベージュ (J)

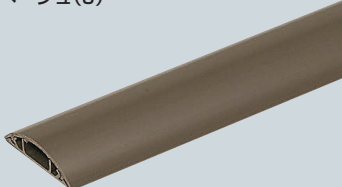

ライトブラウン (LB)

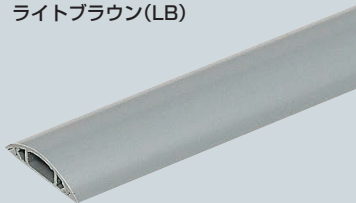

グレー (G)

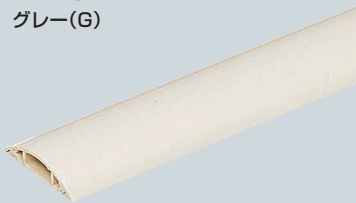

ミルクィーホワイト (M)




ブラック (K)

- 床面への屋内配線の保護に最適です。
- 台車やワゴン車がスムーズに通過でき、蹴つまずく心配もないフラットタイプです。
- 床面にマッチした色が揃えてあります。
- 基台には釘穴が設けてあり釘打ちがラクにできます。
- 複数のケーブルや、くせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。(OP3型は除く)




仮止めテープ付!

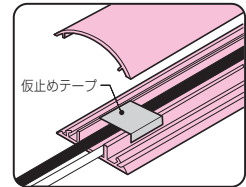


ワゴンモール性能(樹脂製)  
キャスター走行試験500往復異常無し  
条件：1輪あたり33.3kg(100kg台車相当)、  
速度10m/min、同一箇所走行  
※台車等を通過させるときは  
ゆっくり通過させてください。

 ■OP3型



■OP4型~16型

 

規格	B	H	b <sub>1</sub>	b <sub>2</sub>	h
OP3型	30	8	—	—	5
OP4型	45	11	16	3	7
OP5型	54	12	18	4.5	8
OP7型	68.5	13.5	19	9	9
OP8型	78	15.5	19	13.5	11.5
OP10型	99	19.5	29	15	14.5
OP12型	117	23.5	36	21	17.5
OP16型	160	25	55.5	29	18.5

切断にはワゴンモールカッターが最適です → 843頁

規格	全長	品 番					入数	最小入数
		ベージュ	ライトブラウン	グレー	ミルクィーホワイト	ブラック		
OP3型	1m	OP3-J	OP3-LB	OP3-G	OP3-M	OP3-K	10	1
	2m	OP3-2J	OP3-2LB	OP3-2G	OP3-2M	OP3-2K	10	1
OP4型	1m	OP4-J	OP4-LB	OP4-G	OP4-M	OP4-K	10	1
	2m	OP4-2J	OP4-2LB	OP4-2G	OP4-2M	OP4-2K	10	1
OP5型	1m	OP5-J	OP5-LB	OP5-G	OP5-M	OP5-K	10	1
	2m	OP5-2J	OP5-2LB	OP5-2G	OP5-2M	OP5-2K	10	1
OP7型	1m	OP7-J	OP7-LB	OP7-G	OP7-M	OP7-K	10	1
	2m	OP7-2J	OP7-2LB	OP7-2G	OP7-2M	OP7-2K	10	1
OP8型	1m	OP8-J	OP8-LB	OP8-G	OP8-M	OP8-K	10	1
	2m	OP8-2J	OP8-2LB	OP8-2G	OP8-2M	OP8-2K	10	1
OP10型	1m	OP10-J	OP10-LB	OP10-G	OP10-M	OP10-K	5	1
	2m	OP10-2J	OP10-2LB	OP10-2G	OP10-2M	OP10-2K	5	1
OP12型	1m	OP12-J	OP12-LB	OP12-G	OP12-M	OP12-K	5	1
	2m	OP12-2J	OP12-2LB	OP12-2G	OP12-2M	OP12-2K	5	1
OP16型	1m	OP16-J	OP16-LB	OP16-G	OP16-M	OP16-K	5	1
	2m	OP16-2J	OP16-2LB	OP16-2G	OP16-2M	OP16-2K	5	1

EA947HM-31

EA947HM-32

EA947HM-33

EA947HM-34

EA947HM-35

EA947HM-36

EA947HM-37

EA947HM-38