


全長：2m

屋外用

〈リブ付〉

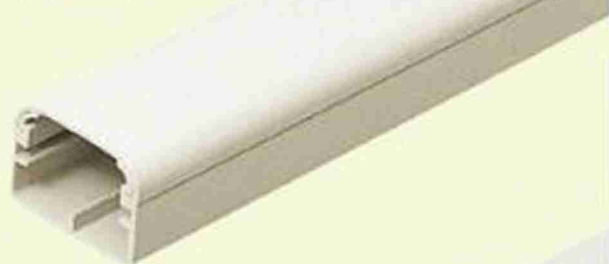


〈リブ無〉




●ストッパー付

屋外用・リブ付

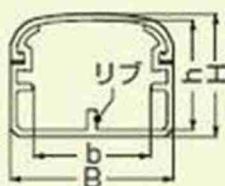

規格	B	H	b	h	リブ高
40型	40	30	29	27	5
50型	50	40	37	36	5
70型	70	40	58	36.5	5
100型	100	79	86	73.5	6

屋外用・リブ無

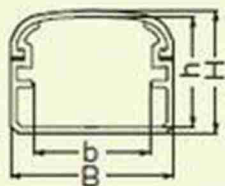

規格	B	H	b	h
40型	40	30	29	27
60型	60	50	45	44.5

〈ケーブル収容可能本数〉

規格	有効内断面積 (mm ²)	600V SVケーブル						600V CVケーブル						600V VVFケーブル						600V CVTケーブル							
		3×3C	4×3C	2×3C	3×3C	5×3C	10×3C	2×1C	3.5×1C	3×3C	4×3C	2×3C	3×3C	5×3C	10×3C	1.6×2C	1.6×3C	2.0×2C	2.0×3C	2.6×2C	2.6×3C	14 [□]	22 [□]	38 [□]	60 [□]	100 [□]	
40型	878	1	1	1*			10	9	1	1	1				7	4	5	4	4	3	1	1*					
50型	1,488	2	2	1			15	18	2	2	1	1			11	8	9	7	7	5	2	2	1				
60型	2,245.7	4	3	2	1	1			4	3	2	1	1		17	12	14	10	10	7	4	3	2	1			
70型	2,234	4	2	2	1				4	3	2	1			17	12	14	10	10	7	3	2	2				
100型	6,476		8	5	3	2	2			10	7	5	3	2													

※印はリブ無のみ適合します。(但し、フリージョイントには適合しません)

モールダクト[®] (屋外用)(ケーブル配線保護カバー)


- 耐候性と耐熱性に優れ、屋外への使用に最適です。
- ケーブル固定用結束バンド穴付です。
- 基台にはねじ穴が設けてあり、ねじ固定がラクにできます。
- 壁色にマッチするボディカラーを取り揃えています。
- 40型は、SV、CVTケーブルの22[□]が通線できます。
- 60型は60[□]×3Cケーブルに最適です。
- リブ無タイプには、40型に加えて60型があります。

サイズ70

シックな窓枠等に調和する
シャンパンゴールド色もあります。



1-766頁参照

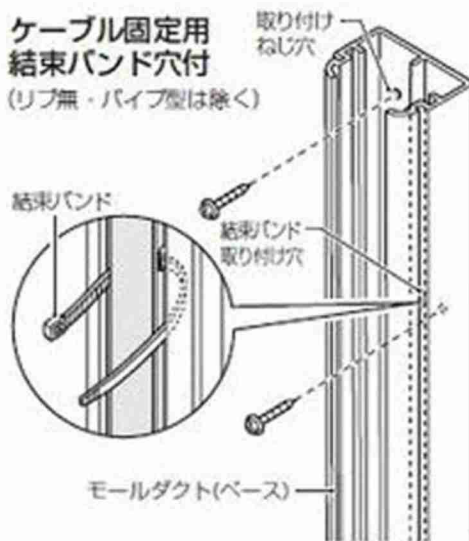

※リブ無タイプはケーブルハンガー
(SCH-R190)を使用して、ケーブル
固定ができます。



※モールダクト変形防止の為、ベースは500mm以下でねじ固定して下さい。

EA947HM-44
EA947HM-41

EA947HM-47

EA947HM-45
EA947HM-42

EA947HM-48

規格	リブ	品番	色
40型	有	MDH-40M	ミルキーホワイト
		MDH-40G	グレー
		MDH-40J	ベージュ
	無	MDH-40T	チョコレート
		MDH-40K	ブラック
		MDH-40NM	ミルキーホワイト
50型	有	MDH-50M	ミルキーホワイト
		MDH-50G	グレー
		MDH-50J	ベージュ
		MDH-50T	チョコレート
		MDH-50K	ブラック
60型	無	MDH-60NM	ミルキーホワイト
		MDH-60NG	グレー
		MDH-60NJ	ベージュ
		MDH-60NT	チョコレート
		MDH-60NK	ブラック
70型	有	MDH-70M	ミルキーホワイト
		MDH-70G	グレー
		MDH-70J	ベージュ
		MDH-70T	チョコレート
		MDH-70K	ブラック
100型	有	MDH-100M	ミルキーホワイト
		MDH-100G	グレー
		MDH-100J	ベージュ
		MDH-100T	チョコレート
		MDH-100K	ブラック