


## [耐候性] モールダクト

EA947HM-41～-48



- 屋内外のケーブル配線やリフォームでのケーブル配線保護カバーとして使用します。
- ケーブル結束バンド穴付です。
- 基台にはねじ穴が設けてあり、ねじ固定が楽にできます。
- 耐候性と耐熱性に優れた屋外用  
屋外用及び付属品は耐候性・耐熱性に優れた樹脂を使用しています。又、燃焼時にダイオキシンやハロゲン系の有毒ガスを発生しません。

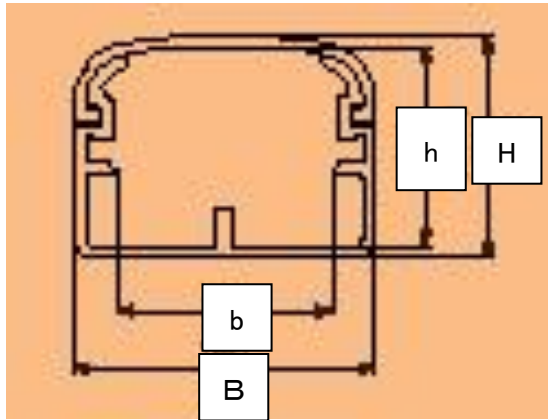

品番	規格	カラー	全長	サイズ(mm)			
				B	H	b	h
EA947HM-41	40型	グレー	2m	40	30	29	27
EA947HM-42	70型			70	40	58	36.5
EA947HM-44	40型	ホワイト		40	30	29	27
EA947HM-45	70型			70	40	58	36.5
EA947HM-47	40型	ブラック		40	30	29	27
EA947HM-48	70型			70	40	58	36.5

・ズレ防止用ストッパー付

<ケーブル収容可能本数>

規格	有効内断面積 (mm <sup>2</sup> )	SVケーブル						CVケーブル					
		8mm <sup>2</sup> X3C	14mm <sup>2</sup> X3C	22mm <sup>2</sup> X3C	38mm <sup>2</sup> X3C	60mm <sup>2</sup> X3C	100mm <sup>2</sup> X3C	8mm <sup>2</sup> X3C	14mm <sup>2</sup> X3C	22mm <sup>2</sup> X3C	38mm <sup>2</sup> X3C	60mm <sup>2</sup> X3C	100mm <sup>2</sup> X3C
40型	878	1	1					1	1	1			
70型	2234	4	2	2	1			4	3	2	1		

規格	有効内断面積 (mm <sup>2</sup> )	VVFケーブル						CVケーブル				
		1.6mm <sup>2</sup> X2C	1.6mm <sup>2</sup> X3C	2.0mm <sup>2</sup> X2C	2.0mm <sup>2</sup> X3C	2.6mm <sup>2</sup> X2C	2.6mm <sup>2</sup> X3C	14mm <sup>2</sup>	22mm <sup>2</sup>	38mm <sup>2</sup>	60mm <sup>2</sup>	100mm <sup>2</sup>
40型	878	7	4	5	4	4	3	1				
70型	2234	17	12	14	10	10	7	3	2	2		