

ケーブル配線保護カバー

モールダクト®

屋内外のケーブル配線や太陽光発電・
リフォームでのケーブル配線保護カバーに最適！

外観美・スツキリ!!

ベースとカバーの分割式で配線が簡単！

■引込み線の露出配管をスツキリカバー!!

従来、VE管、金属管で行っていた引込み線の露出配管を、スツキリとカバーできます。ベースとカバーで構成されていますから、ケーブルの配線がラクに行えます。また、配線後のケーブルのメンテナンスも簡単です。

■耐候性と耐熱性に優れた屋外用

屋外用及び付属品は耐候性・耐熱性に優れた樹脂を使用しています。

■太陽光発電・リフォーム用にも最適

太陽光発電・リフォームでの屋内外のケーブル配線保護カバーとして最適です。

■多様化する外壁にマッチしたデザイン&カラー

どんな外壁にも美観を損なわないコンパクトでスツキリしたデザインと壁面にマッチするカラーバリエーション。

■専用カッターで簡単、キレイに切断!!

ベースとカバーが同時に切断できます。 **14頁参照**

※100型、パイプ70型は除く

絶縁電線(IV線等)は使用できません。

横引き配管の雪対策として、 モールダクトを壁から浮かせて 固定できます。

ミラックハンガーとミラックハンガー用ナットをご使用下さい。
カタログ3の「照明・支持金具」をご参照下さい。


- 薄型(高さ15mm)・標準(高さ30mm)
- サイズ10,15,20




ステンレス仕様、ミルクホワイト、黒



ステンレス仕様
(MN-5FS)

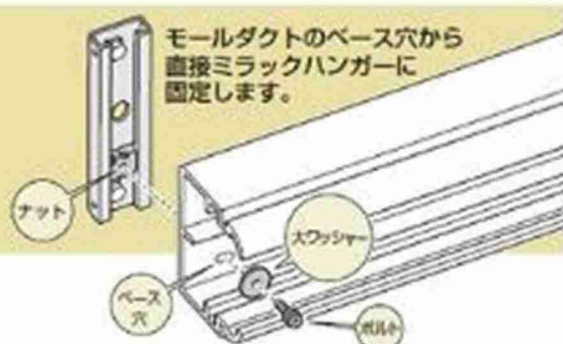

モールダクトのベース穴から
直接ミラックハンガーに
固定します。

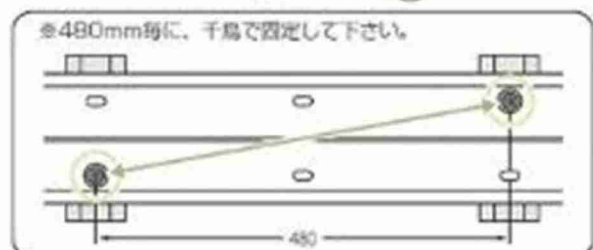

φ40型リフトに使用する場合、大ワッシャーは不要です。