


ノーマルバンド

JIS C8432 (サイズ100は除く) (PS) (サイズ100は除く)

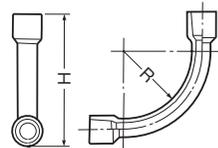

黒系の外壁等にマッチする色もあります。→1098頁



品番				適合管	R	H	入数	最小入数	
ベージュ	ミルクホワイト	グレー	選組						
N-14J	N-14M	N-14	N-14DB	VE14	67	115	50	1	
N-16J	N-16M	N-16	N-16DB	VE16	75	132	50	1	EA947HN-1D
N-22J	N-22M	N-22	N-22DB	VE22	88	154	50	1	EA947HN-2D
N-28J	N-28M	N-28	N-28DB	VE28	120	204	20	1	EA947HN-3D
N-36J	N-36M	N-36	N-36DB	VE36	151	253	20	1	EA947HN-4D
N-42J	N-42M	N-42	N-42DB	VE42	168	286	10	1	
N-54J	N-54M	N-54	N-54DB	VE54	212	357	10	1	
N-70J	N-70M	N-70	N-70DB	VE70	264	451	5	1	
N-82J	N-82M	N-82	N-82DB	VE82	318	518	5	1	
N-100J	N-100M	N-100	—	VE100	363	649		1	

70