


JIS C8412
(サイズ14~42)

- 接続も解除も一発でOK!
- キャップ付ですから、トロ侵入がありません。
- 防水型は、Oリング、パッキン付です。


防水型
※ミラフレキSS専用
(Oリング、パッキン付)

■サイズ14~36

Gタイプ

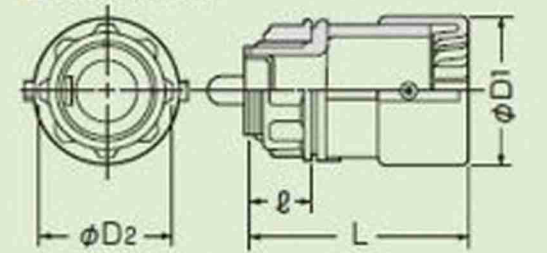

■サイズ42、54

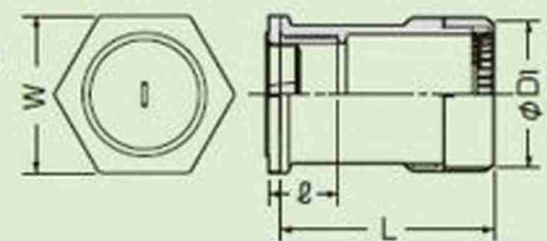

EA947HN-21D
EA947HN-22D
EA947HN-23D

色	品番	適合管	適合 ノック径	電線管の呼び	ネジの呼び	φD ₁	φD ₂ (W)	L	ℓ
ベージュ	MFSK-14GS	PF管14(MFは兼く)	φ22 φ27	16 22(25) 兼用	G1/2	29.9	30	42	14
	MFSK-16GS	PF管16(MFは兼く)	φ22 φ27	16 22(25) 兼用	G1/2	31.4	30	43	14
	MFSK-16G	PF管16(MFは兼く)	φ27	22(25)	G3/4	31.4	34	43.5	14.5
	MFSK-22G	PF管22(MFは兼く)	φ27	22(25)	G3/4	39.3	34	51	14.5
	MFSK-28G	PF管28(MFは兼く)	φ34	28(31)	G1	46.9	44	66.1	15
	MFSK-36G	PF管36(MFは兼く)	φ42	36	G1 1/4	57.7	55	77	15
	MFSK-42G	PF管42	φ48	42	G1 1/2	65.5	65	93.5	31
	MFSK-54G	PF管54	φ60	54	G2	77.9	79	112.4	35
ミルキーホワイト	MFSK-16GSM	PF管16(MFは兼く)	φ22 φ27	16 22(25) 兼用	G1/2	31.4	30	43	14
	MFSK-16GM	PF管16(MFは兼く)	φ27	22(25)	G3/4	31.4	34	43.5	14.5
	MFSK-22GM	PF管22(MFは兼く)	φ27	22(25)	G3/4	39.3	34	51	14.5
	MFSK-28GM	PF管28(MFは兼く)	φ34	28(31)	G1	46.9	44	66.1	15
	MFSK-36GM	PF管36(MFは兼く)	φ42	36	G1 1/4	57.7	55	77	15
	MFSK-42GM	PF管42	φ48	42	G1 1/2	65.5	65	93.5	31
	MFSK-54GM	PF管54	φ60	54	G2	77.9	79	112.4	35
	グレー	MFSK-14GSH	PF管14(MFは兼く)	φ22 φ27	16 22(25) 兼用	G1/2	29.9	30	42
MFSK-16GSH		PF管16(MFは兼く)	φ22 φ27	16 22(25) 兼用	G1/2	31.4	30	43	14
MFSK-16GH		PF管16(MFは兼く)	φ27	22(25)	G3/4	31.4	34	43.5	14.5
MFSK-22GH		PF管22(MFは兼く)	φ27	22(25)	G3/4	39.3	34	51	14.5
MFSK-28GH		PF管28(MFは兼く)	φ34	28(31)	G1	46.9	44	66.1	15
MFSK-36GH		PF管36(MFは兼く)	φ42	36	G1 1/4	57.7	55	77	15
黒	MFSK-16GSK	PF管16(MFは兼く)	φ22 φ27	16 22(25) 兼用	G1/2	31.4	30	43	14
	MFSK-16GK	PF管16(MFは兼く)	φ27	22(25)	G3/4	31.4	34	43.5	14.5
	MFSK-22GK	PF管22(MFは兼く)	φ27	22(25)	G3/4	39.3	34	51	14.5
	MFSK-28GK	PF管28(MFは兼く)	φ34	28(31)	G1	46.9	44	66.1	15
	MFSK-36GK	PF管36(MFは兼く)	φ42	36	G1 1/4	57.7	55	77	15
	MFSK-42GK	PF管42	φ48	42	G1 1/2	65.5	65	93.5	31
	MFSK-54GK	PF管54	φ60	54	G2	77.9	79	112.4	35

はメネジです。

ご注意

管の曲げがきつい場合は、曲がりコネクタ等を使用し、管の曲げを緩和して下さい。