


[フレキ管用]コネクター

EA947HN-21D~23D

- キャップ付の為、トロの侵入がありません。
- 接続も解除も一発でOK！

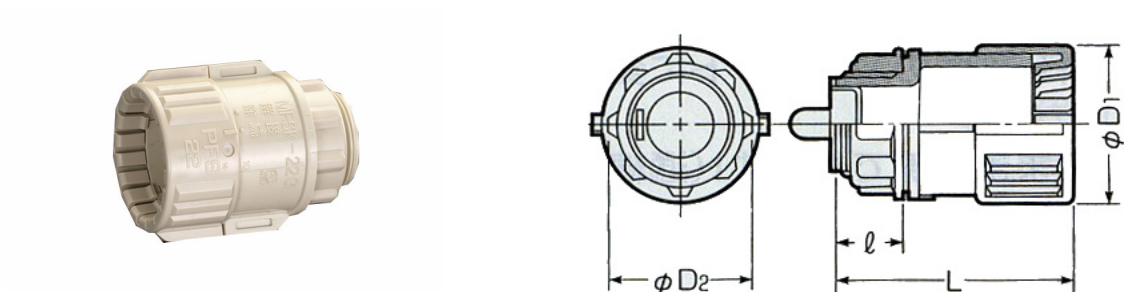

品番	適合管	適合 ノックアウト径	ネジの呼び	サイズ (mm)			
				$\phi D_1(B)$	$\phi D_2(W)$	L	ℓ
EA947HN-21D	PF管16	$\phi 27\text{mm} \cdot 22(25)$ 用	PF3/4	31	31.4	46.7	14.5
EA947HN-22D	PF管22			38	39.3	55.2	14.5
EA947HN-23D	PF管28	$\phi 34\text{mm} \cdot 28(31)$ 用	PF1	44.5	46.9	66.1	15

※注意…管の曲げがきつい場合は、曲がりコネクタ等を使用し、管の曲げを緩和して下さい。

