


JIS C 8412

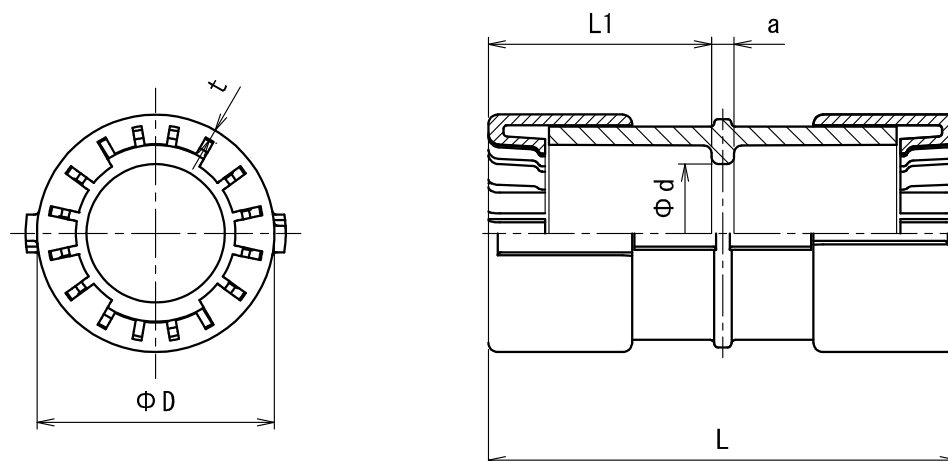

品 番	ϕD	ϕd	L	L1	a	t(最小値)
MFSC-16GE	31.5	16.3	62	29.5	3.0	1.0
MFSC-22GE	39.5	22.1	79	38	3.0	1.0
MFSC-28GE	47	28.3	98	47.5	3.0	1.8

注) 図はMFSC-16GEを示す。

製品仕様図			
尺度	品名	P F 管用 カップリング（Gタイプ）	
1 / 1		M F S C — __ G E	
第三角法	図番	C D 7 0 4 7 2 D 	
未来工業株式会社			

2	ストッパー	P C	2	
1	本体	難燃ABS	1	ノンハロゲン系
符号	名 称	材 質	個数	備 考