


JIS C8411
(サイズ14~42)

PF管

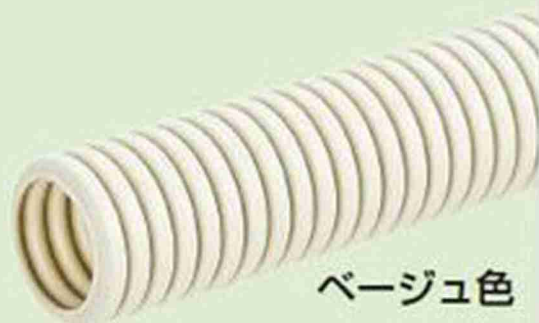

ベージュ色



ミルキーホワイト色



グレー色



黒色

ミラフレキ[®] SS (PFS)

タイプ25

- サイズ16 ~ 28は弱電、強電、その他用途別区分に便利なカラーライン入りもあります。
(品番末尾にライン色、赤は(R)、青は(B)、黄は(Y)、緑は(G)、白は(W)を付けてご注文下さい。)



サイズ16~36のベージュ、グレーは、

潤滑剤塗布品 もあります。(ライン入は除く)

(品番末尾に-JAを付けてご注文下さい)

- 潤滑剤塗布品は電線、ケーブルの通線性が良好で、長尺配管や電線本数が比較的多いコンクリートスラブ配管等に適しています。

適合付属品タイプ

Gタイプ



ワンタッチ型



ビス型



クイックタイプ



(PF単層波付管)



EA947HN-21、-23
EA947HN-25、-27
EA947HN-29、-30

色	品番	外径 (φDmm)	近似内径 (φdmm)	重量 芯(kg)
ベージュ	MFS-14	φ21.5	φ14	約 4.2
	MFS-16	φ23	φ16	4.7
	MFS-22	φ30.5	φ22	7
	MFS-28	φ36.5	φ28	5.3
	MFS-36	φ45.5	φ36	7.6
	MFS-42	φ52	φ42	8.9
ミルキーホワイト	MFS-54	φ64.5	φ54	11.7
	MFS-16M	φ23	φ16	4.7
	MFS-22M	φ30.5	φ22	7
	MFS-28M	φ36.5	φ28	5.3
	MFS-36M	φ45.5	φ36	7.6
	MFS-42M	φ52	φ42	8.9
グレー	MFS-54M	φ64.5	φ54	11.7
	MFS-14H	φ21.5	φ14	4.2
	MFS-16H	φ23	φ16	4.7
	MFS-22H	φ30.5	φ22	7
	MFS-28H	φ36.5	φ28	5.3
	MFS-36H	φ45.5	φ36	7.6
黒	MFS-42H	φ52	φ42	8.9
	MFS-16K	φ23	φ16	4.7
	MFS-22K	φ30.5	φ22	7
	MFS-28K	φ36.5	φ28	5.3
	MFS-36K	φ45.5	φ36	7.6
	MFS-42K	φ52	φ42	8.9
	MFS-54K	φ64.5	φ54	11.7

ご注意

- ※潤滑剤塗布品は、ご使用において、周囲の環境(曲げ応力・曲げ半径・温度・紫外線等)により電線管の物性低下を誘発する場合があります。使用環境により、従来商品とのご選択をお願いします。
- ※耐候性(紫外線)劣化が懸念される場合は、「ミラフレキ(PFD)」をお勧めします。
- ※管の曲げがきつい場合は、曲がりコネクタ等を使用し、管の曲げを緩和して下さい。