

JIS C8432
(※印は除く)



■2K-10S




2号コネクタ

Ⓟ (サイズ100は除く)

●14・16のSタイプは16ノック穴(φ22mm)にも取付けられる、ノック径(φ22mm・φ27mm)兼用のコンパクトタイプです。

■2K-10S

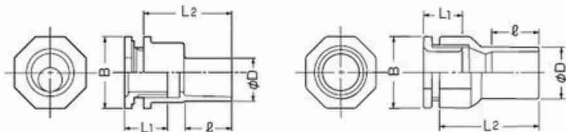

(サイズ100は若干形状が異なります。)



| 品番 | B | φD | L ₁ | L ₂ | e |
|---------|-----|-----|----------------|----------------|----|
| 2K-10SJ | 30 | 18 | 18 | 37 | 20 |
| 2K-14S□ | 30 | 22 | 18 | 43 | 25 |
| 2K-16S□ | 30 | 26 | 18 | 47 | 30 |
| 2K-14□ | 30 | 22 | 17 | 44 | 25 |
| 2K-16□ | 30 | 26 | 17 | 50 | 30 |
| 2K-22□ | 30 | 30 | 17 | 54 | 35 |
| 2K-28□ | 40 | 40 | 23 | 64 | 40 |
| 2K-36□ | 50 | 50 | 25 | 68 | 44 |
| 2K-42□ | 57 | 57 | 31 | 84 | 55 |
| 2K-54□ | 70 | 70 | 35 | 97 | 63 |
| 2K-70□ | 86 | 86 | 40 | 110 | 69 |
| 2K-82□ | 101 | 101 | 44 | 113 | 72 |
| 2K-100□ | 138 | 124 | 43 | 134.5 | 93 |

EA947HN-5G
EA947HN-6G
EA947HN-7G
EA947HN-8G

| ベージュ | ミルキーホワイト | 品番 | グレー | 黒 | 適合管 | 適合ノックアウト径 | ネジの呼び |
|----------|----------|---------|----------|-----------|-------|----------------------------|--------|
| ※2K-10SJ | — | — | — | — | VE10 | φ22mm・16 φ27mm・22(25)兼用 | G1/2 |
| ※2K-14SJ | — | ※2K-14S | ※2K-14SD | ※2K-14SDB | VE14 | φ27mm・22(25)用 | G1/2 |
| ※2K-16SJ | ※2K-16SM | ※2K-16S | ※2K-16SD | ※2K-16SDB | VE16 | | G1/2 |
| 2K-14J | 2K-14M | 2K-14 | 2K-14DB | 2K-14DB | VE14 | φ27mm・22(25)用 | G3/4 |
| 2K-16J | 2K-16M | 2K-16 | 2K-16DB | 2K-16DB | VE16 | | G3/4 |
| 2K-22J | 2K-22M | 2K-22 | 2K-22DB | 2K-22DB | VE22 | φ34mm・28(31)用 | G3/4 |
| 2K-28J | 2K-28M | 2K-28 | 2K-28DB | 2K-28DB | VE28 | | G1 |
| 2K-36J | 2K-36M | 2K-36 | 2K-36DB | 2K-36DB | VE36 | φ42mm | G1 1/4 |
| 2K-42J | 2K-42M | 2K-42 | 2K-42DB | 2K-42DB | VE42 | φ48mm | G1 1/2 |
| 2K-54J | 2K-54M | 2K-54 | 2K-54DB | 2K-54DB | VE54 | φ60mm | G2 |
| 2K-70J | 2K-70M | 2K-70 | 2K-70DB | 2K-70DB | VE70 | φ76mm | G2 1/2 |
| 2K-82J | 2K-82M | 2K-82 | 2K-82DB | 2K-82DB | VE82 | φ89mm | G3 |
| ※2K-100J | ※2K-100M | ※2K-100 | — | — | VE100 | φ114mm | G4 |