


J I S C 8 4 1 2

※FPC-30YP_のみJIS対象外

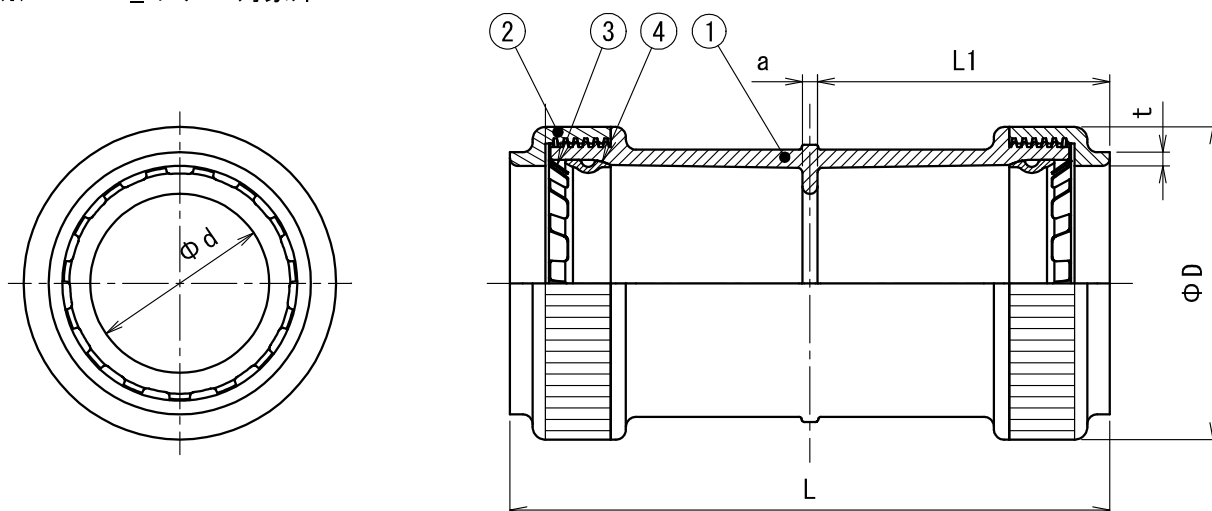

品番	$\phi D1$	ϕd	L	L1	a	t(最小値)
FPC-16YP_	35	16	60	29	2	1.0
FPC-22YP_	43.5	22	78	37.5	2	1.0
FPC-28YP_	53	28	94	45.5	3	1.8
FPC-30YP_	55	30	99	48	3	1.8
FPC-36YP_	62	35.5	118	58	3	2.2
FPC-42YP_	69	40	135	66	3	2.7

※サイズによって若干形状が異なります。本図面はFPC-36YPを示す。

色	品番末尾記号
ベージュ	無し
ミルキーホワイト	M
グレー	H
黒	K

※FPC-30YP_及びFPC-42YP_はベージュ、黒のみ。

4	防水リング	NBR	2	
3	ストップリング	SUS	2	
2	袋ナット	PVC	2	
1	本体	PVC	1	
符号	名 称	材 質	個数	備 考

製 品 仕 様 図			
尺度	品 名	P F 管用 カップリング (ワンタッチ防水型)	
		F P C — __ Y P __	
第三角法	図 番	C 1 5 6 6 7 2 C 3 	
未来工業株式会社			