
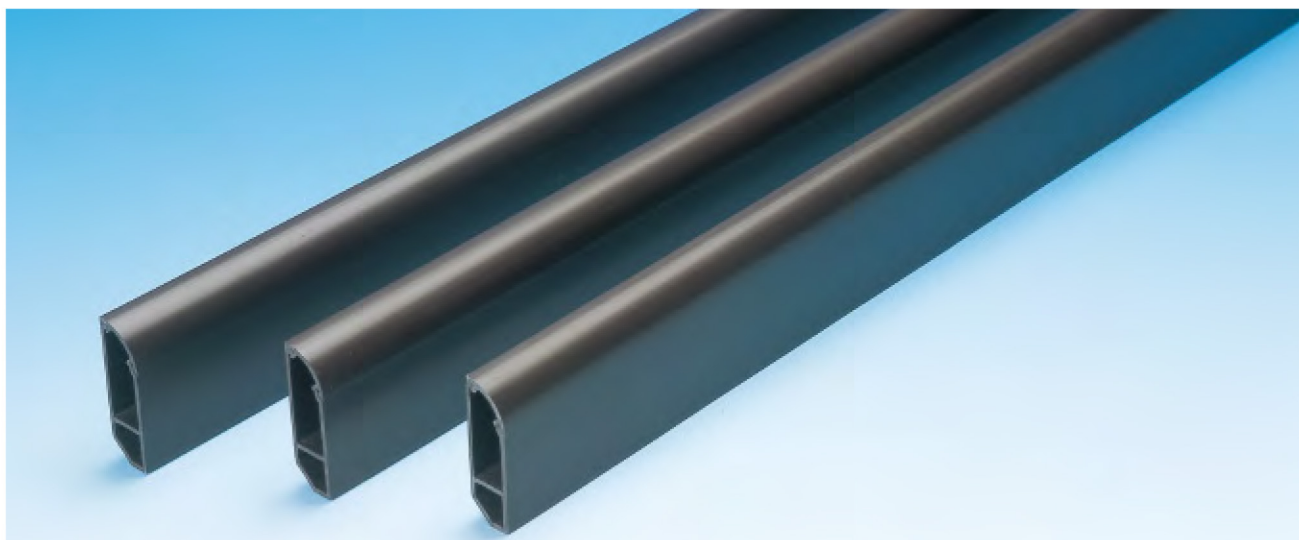


- ご家庭の幅木や壁際に取り付けて、ケーブルをスッキリ収納、保護します。
- お部屋の隅で収納するため、床面が有効に活用できます。
- 上部が開くので、ケーブルがこぼれず、収納が簡単です。
- 両面粘着テープなどで簡単に取り付けられます。
- 本品はケーブル配線専用です。(IV 線は使用できません。)

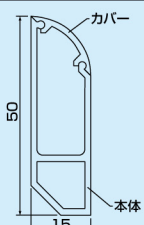

材質：ポリ塩化ビニル樹脂

断面図 (mm)	
形 番	UDH1-1B
標準色	チョコ
定 尺	1m
EA品番	EA947JH-1

ケーブル収納本数

ケーブル種類	導 体	仕上り外形(mm)	収納本数
延長コード (OA タップ等)	2sq×2C	7.0×4.0	6 本
モジュラーコード (電話線)	6 極 4 芯	5.0×2.5	10 本
UTP (Cat5)	φ0.5×4P	φ5.0	6 本
電源線用 VVF ケーブル	φ1.6×2C	6.2×9.4	3 本
	φ1.6×3C	6.2×13.0	2 本
	φ2.0×2C	6.6×10.5	2 本
	φ2.0×3C	6.6×14.0	2 本



床を這い回るケーブルは
 ・絡まり、引っ張り、足で引っ掛ける
 ・掃除の際に邪魔、ホコリがたまる
 などでお困りでは？

**UD プロテクタ
幅木タイプは
これらの問題を
解決します。**

カバー装着の際は手前を溝にはめ、奥側を壁に押しつけてください。

配線カバー内でケーブルを折り返すことはお止めください。

いろいろな場面に、簡単・便利・きれいに仕上がる接続ユニット

- ・ 接続ユニットは本体の接続部分に両面粘着テープで固定してください。
- ・ 壁用モールは、裏面に両面粘着テープを貼り、壁に固定してください。

●ユニット取付例



接続ユニット

形 状				
タイプ	入 角	出 角	エンドカバー	入線口
形 番	UDHK-1B	UDHD-1B	UDHE-1B	UDHM-1B
EA品番	EA947JH-6	EA947JH-7	EA947JH-8	EA947JH-9
材 質	変性ポリフェニレンエーテル			
標準色	チョコ			