


## W-PCA-90 TYPE



RoHS対応

- KK-コネクタ W-PCA-90 TYPE は、KK-TUBEをBOX等に接続するための90度アングルコネクタです。
- 本体サイズ#10-#54は、亜鉛ダイカスト製で、三価亜鉛電気メッキ処理を施しております。
- 本体サイズ#70-#82は、真鍮製で、三価亜鉛電気メッキ処理を施しております。
- 接続ネジの内側には、ナイロン製ブッシングが挿入済みで、入線時にケーブルを傷めません。
- ブッシングは、厚鋼用には、青色。薄鋼用には、黄色で色分けされております。
- 従来品に比べ、曲がりRを大きくし、入線し易くなりました。

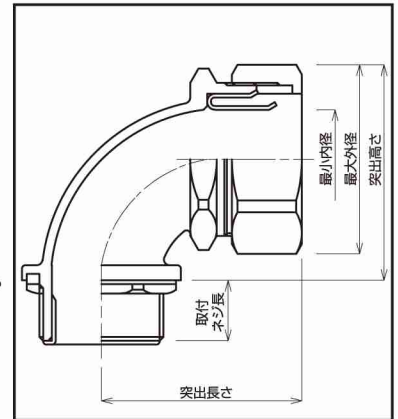

呼び・フレキ	型番(厚鋼)	接続ネジサイズ	最小内径(mm)	最大外径(mm)	取付ネジ長(mm)	突出		1個当重量(g/個)	
						長さ(mm)	高さ(mm)		
EA947SG-4	1/2 · 16	W - PCA - 90 16	CTG 16	14.5	36	12	42	44	115
EA947SG-6	3/4 · 22	W - PCA - 90 22	CTG 22	19.5	43	14	46	51	160
EA947SG-8	1 · 28	W - PCA - 90 28	CTG 28	25.5	50.5	16	52	57	230

呼び・フレキ	型番(薄鋼)	接続ネジサイズ	最小内径(mm)	最大外径(mm)	取付ネジ長(mm)	突出		1個当重量(g/個)	
						長さ(mm)	高さ(mm)		
EA947SF-4	1/2 · 16	W - PCA - 90 19	CTC 19	14.5	36	12	42	44	115
EA947SF-6	3/4 · 22	W - PCA - 90 25	CTC 25	19.5	43	14	46	51	160
EA947SF-8	1 · 28	W - PCA - 90 31	CTC 31	25.5	50.5	16	52	57	230