


EA947SF-4 ~ -8, SG-4 ~ -8

ボックス接続用アングルコネクター



材質…真鍮製
(亜鉛電気メッキ処理)
仕様…SF-4 ~ -8: 薄鋼用
SG-4 ~ -8: 厚鋼用

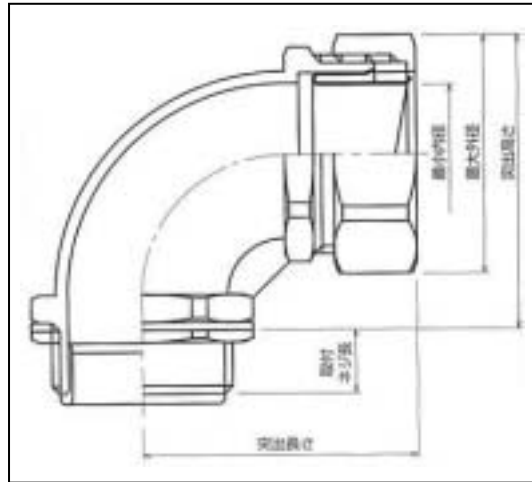

品番	ねじ サイズ	サイズ(mm)					重量
		内径	外径	取付ねじ長	全長	突出高さ	
EA947SF-4	CTC19	14.5	36.0	12	42	44	115g
EA947SF-6	CTC25	19.5	43.0	14	46	51	160g
EA947SF-8	CTC31	25.5	50.5	16	52	57	230g
EA947SG-4	CTG16	14.5	36.0	12	42	44	150g
EA947SG-6	CTG22	19.5	43.0	14	46	51	235g
EA947SG-8	CTG28	25.5	50.5	16	52	57	330g

全長 = 突出長さ

用途…フレキチューブを電線管に接続するアングルコネクター

特長…接続ねじの内側にナイロンブッシング(黄色・青色部分)を挿入済でケーブルを傷めません。

適合フレキチューブ…

EA947SA-1 ~ -50, SB-1 ~ -50, SC-1 ~ -50

適合表

コネクター	呼び	ケーブル保護管
EA947SF-4, SG-4	1/2"	EA947SA-1 ~ -50
EA947SF-6, SG-6	3/4"	EA947SB-1 ~ -50
EA947SF-8, SG-8	1"	EA947SC-1 ~ -50