



ストレートコンビネーションコネクタ

W-PCC TYPE

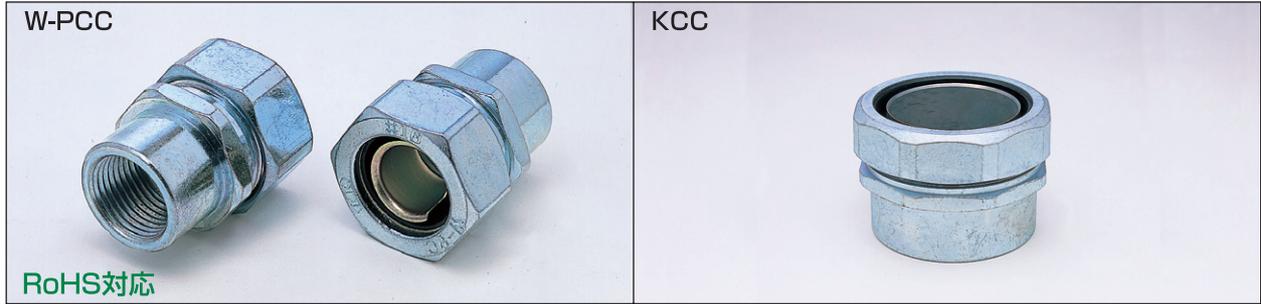

- KK-コネクタ W-PCC TYPE は、KK-TUBEをPIPE等に接続するためのストレートコネクタです。
- 本体は、亜鉛ダイカスト製で、三価亜鉛電気メッキ処理を施しております。
- KK-TUBE KF TYPE の耐熱接続には、S-W-PCC TYPE と御指定下さい。

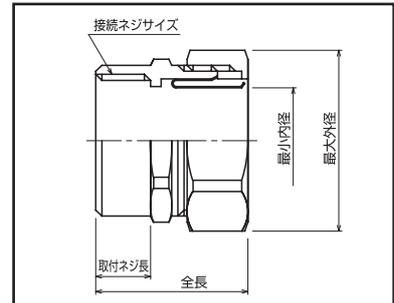

EA947SK-4
EA947SK-6
EA947SK-8

呼び・フレキ	型番 (厚鋼)	接続ネジサイズ	最小内径 (mm)	最大外径 (mm)	取付ネジ長 (mm)	全長 (mm)	1個当重量 (g/個)
1/4 · 10	W - PCC - 10-16	CTG 16	9	29.5	11	38	50
3/8 · 12	W - PCC - 12-16	CTG 16	11	30	12	39	50
1/2 · 16	W - PCC - 16	CTG 16	14.5	36	12	40	80
3/4 · 22	W - PCC - 22	CTG 22	19.5	43	14	40	100
1 · 28	W - PCC - 28	CTG 28	25.5	50.5	16	46	160
1-1/4 · 36	W - PCC - 36	CTG 36	33	60	16	49	210
1-1/2 · 42	W - PCC - 42	CTG 42	38	64	18	54	250
2 · 54	W - PCC - 54	CTG 54	47.5	77	18	57	350
2-1/2 · 70	W - PCC - 70	CTG 70	61	94	23	66	550
3 · 82	W - PCC - 82	CTG 82	74.5	112.5	25.5	72	755
3-1/2 · 92	W - PCC - 92	CTG 92	87	128	30	73	1050
4 · 104	W - PCC - 104	CTG104	98	139	30	74	1200
5 · 126	KCC - 126	G5	117	186	35	114	4200

EA947SJ-4
EA947SJ-6
EA947SJ-8

呼び・フレキ	型番 (薄鋼)	接続ネジサイズ	最小内径 (mm)	最大外径 (mm)	取付ネジ長 (mm)	全長 (mm)	1個当重量 (g/個)
1/4 · 10	W - PCC - 10-19	CTC 19	9	29.5	11	38	50
3/8 · 12	W - PCC - 12-19	CTC 19	11	30	12	39	50
1/2 · 16	W - PCC - 19	CTC 19	14.5	36	12	40	80
3/4 · 22	W - PCC - 25	CTC 25	19.5	43	14	40	110
1 · 28	W - PCC - 31	CTC 31	25.5	50.5	16	46	170
1-1/4 · 36	W - PCC - 39	CTC 39	33	60	16	49	220
1-1/2 · 42	W - PCC - 51	CTC 51	38	64	18	54	255
2 · 54	W - PCC - 63	CTC 63	47.5	77	18	57	350
2-1/2 · 70	W - PCC - 75	CTC 75	61	94	23	66	535