
ストレートパイプコネクタ(厚鋼用)

W-PCC TYPE

RoHS対応/防水

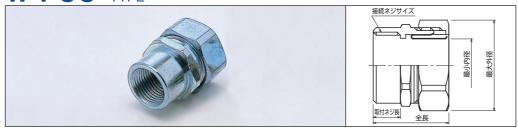

- KK-TUBEをネジ付電線管等に接続するためのストレートコネクタです
- 本体は亜鉛ダイカスト製で、表面は電気亜鉛メッキ処理を施しております
- ※ 接続するフレキや接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により 効果の高い防水処理ができます

60	呼び	接続 フレキ	接続電線管サイズ	型番	最小内径 (mm)	最大外径 (mm)	取付ネジ長 (mm)	全長 (mm)	重量 (g/個)	入数/袋
	1/4	10	G16	W-PCC-10-16	9	30	15.5	34	50	10
	3/8	12	G16	W-PCC-12-16	11	30	15.5	36	50	10
EA947SK-4	1/2	16	G16	W-PCC-16	14.5	36	15.5	39	80	10
EA947SK-6	3/4	22	G22	W-PCC-22	19.5	43	15.5	39	100	10
EA947SK-8	1	28	G28	W-PCC-28	25.5	51	18.5	47	160	10
	1-1/4	36	G36	W-PCC-36	33	60	21	52	210	10
	1-1/2	42	G42	W-PCC-42	38	64	23	55	250	10
	2	54	G54	W-PCC-54	47.5	77	24	58	350	9
	2-1/2	70	G70	W-PCC-70	61	93	25	66	550	4
	3	82	G82	W-PCC-82	74.5	112.5	26	72	755	1
	3-1/2	92	G92	W-PCC-92	87	128	30	72	1050	1
	4	104	G104	W-PCC-104	98	140	30	72	1200	1

異径ストレートパイプコネクタ(厚鋼用)

W-PCC-異径 TYPE

RoHS対応/防水



接続 フレキ	接続電線管サイズ	型番	最小内径 (mm)	最大外径 (mm)	取付ネジ長 (mm)	全長 (mm)	重量 (g/個)
16	G22	W-PCC-16-22	14.5	40	16	39	90
22	G16	W-PCC-22-16	19.5	43	16	39	100