



ストレートネジ無しコンビネーションコネクタ

W-LC TYPE



RoHS対応

- KK-コネクタ W-LC TYPE は、KK-TUBEをネジナシPIPEに接続するためのストレートコネクタです。
- 従来品に比べ、本体は小型、軽量です。
- 本体の、電線管側止めネジ部と、末端部をリング状に補強しました。
- 本体識別のため、厚鋼用には、本体補強リングを二本配置しました。
- 本体は、亜鉛ダイカスト製で、三価亜鉛電気メッキ処理を施しております。

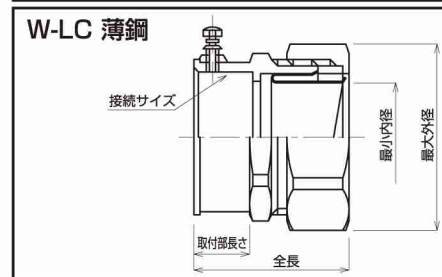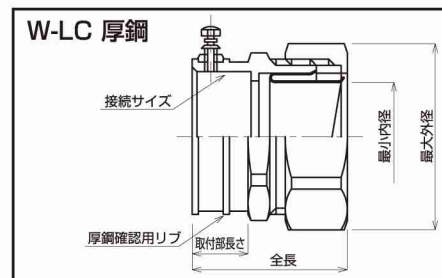

※ \*印商品はW-PCC改造品になります。

呼び・フレキ	型番(厚鋼電線管) フレキ管	接続電線管 サイズ	最小内径 (mm)	最大外径 (mm)	取付部長さ (mm)	全長 (mm)	1個当重量 (g/個)
1/4 · 10	* W - LC - 10-16	G 16	8.5	28	11	34	60
3/8 · 12	* W - LC - 12-16	G 16	11	31.5	12	36	65
1/2 · 16	W - LC - 16-16	G 16	14.5	36	12	39	85
3/4 · 22	W - LC - 22-22	G 22	19.5	43	14	40	110
1 · 28	W - LC - 28-28	G 28	25.5	51	16	48	170
1-1/4 · 36	W - LC - 36-36	G 36	33	60	16	50	235
1-1/2 · 42	W - LC - 42-42	G 42	38	64	18	54	270
2 · 54	W - LC - 54-54	G 54	47.5	77	18	58	360
2-1/2 · 70	W - LC - 70-70	G 70	61	94	23	64	510
3 · 82	W - LC - 82-82	G 82	74.5	112.5	25.5	70	725
3-1/2 · 92	W - LC - 92-92	G 92	87	128	30	73	1050
4 · 104	W - LC - 104-104	G 104	98	139	30	74	1200

EA947SM-4  
EA947SM-6  
EA947SM-8

呼び・フレキ	型番(薄鋼電線管) フレキ管	接続電線管 サイズ	最小内径 (mm)	最大外径 (mm)	取付部長さ (mm)	全長 (mm)	1個当重量 (g/個)
1/4 · 10	W - LC - 10-19	E 19	8.5	28	11	34	60
3/8 · 12	W - LC - 12-19	E 19	11	31.5	12	36	65
1/2 · 16	W - LC - 16-19	E 19	14.5	36	12	39	85
3/4 · 22	W - LC - 22-25	E 25	19.5	43	14	40	110
1 · 28	W - LC - 28-31	E 31	25.5	50.5	16	48	170
1-1/4 · 36	W - LC - 36-39	E 39	33	60	16	50	225
1-1/2 · 42	W - LC - 42-51	E 51	38	64	18	54	270
2 · 54	W - LC - 54-63	E 63	47.5	77	18	58	355
2-1/2 · 70	W - LC - 70-75	E 75	61	94	23	64	520

EA947SL-4  
EA947SL-6  
EA947SL-8