

ESWN

エルゴ シングル ウイング ナット

標準
在庫品

RHS


材質の特性
P.2202

追加加工

ネジ
組付け
P.2202

Original ELES Model ESN.

elesa
ERGOSTYLE®

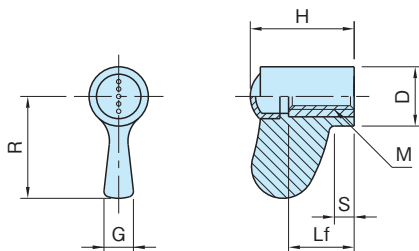

★One Point

トルクが掛け易いくぼみ付き



ノブ	キャップ	メネジ
ポリアミド (ガラス繊維強化) つや消しブラック	ポリアミド つや消しブラック	黄銅 (カドミウム低減材)

EA948AB-1
EA948AB-2
EA948AB-3
EA948AB-4

品番	R	M	H	G	D	S	Lf	質量 (g)
ESWN55	27.5	M 6×1	28	8	16	6.5	18	15
ESWN55A		M 8×1.25						14
ESWN70	35	M 8×1.25	36	10	20	8	20	29
ESWN70A		M10×1.5						28

特長

- ・人間工学に基づいて設計されたウイングの窪みが指にフィットし、強い力で締付けでも痛くありません。
- ・キャップの取外しは、裏からボルトをネジ込んで押し出すと簡単に取外せます。

技術データ

使用温度 max.130℃ min.-30℃

注意事項

高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。

ネジ組付けを承ります!



詳しくは、
P.2202

在庫・納期 TEL.0575-28-4811

製品情報 TEL.0575-32-2239

株式会社 イマオ コーポレーション