

TH-N

角型 T ハンドル

標準 **在庫品**

RHS

材質の特性
P.22e31

追加工可

ネジ
カット

ネジ
組付け

P.2200~

Original ELESA Model L.652


elasa




(メネジ)



(オネジ)

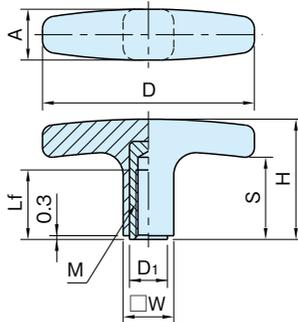

(メネジ)

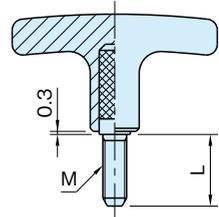

(オネジ)

ハンドル	メネジ	オネジ
ポリアミド (ガラス繊維強化) つや消しブラック	黄銅 (カドミウム低減材)	S10C 亜鉛メッキ

■メネジ

品番	D	M	H	A	W	S	Lf	D1	質量 (g)
TH40N	41	M 6×1	28	13	13	18.5	16	9	16
TH55N	56.5		33	15	15	21.5	18	10	27
TH55NA							20		28
TH67N	68.5	M 8×1.25	37	16.5	16.5	24.5		11	36
TH80NA	82		41.5	20	20	25	25	13	50
TH80N									56
TH95N	94	M12×1.75	46	21	21	28.5	18		66


■オネジ

品番	D	M	H	A	W	S	L	質量 (g)
EA948AF-21 TH40N ×20	41	M 6×1	28	13	13	18.5	20	17
EA948AF-22 TH55NA ×20	56.5		33	15	15	21.5		28
EA948AF-23 TH67N ×25	68.5	M 8×1.25	37	16.5	16.5	24.5	25	38
EA948AF-24 TH80N ×30	82		M10×1.5	41.5	20	20	25	30
EA948AF-25 TH95N ×30	94	M12×1.75	46	21	21	28.5		68

技術データ

使用温度 max.130℃ min.-30℃

■機械強度

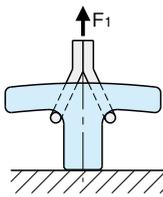

サイズ	垂直方向 (F ₁) 持ち上げ可能荷重	
	TH-N	
40		2.5kN
55		3.3kN
67		4.5kN
80		7 kN
95		8 kN

■注意事項

高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。

追加工を承ります!

