

TH-N

角型 T ハンドル

標準 在庫品

RHS

材質の特性
P.2231

追加加工


ネジ
カット

ネジ
組付け

P.2200~

Original ELESA Model L.652

elsa

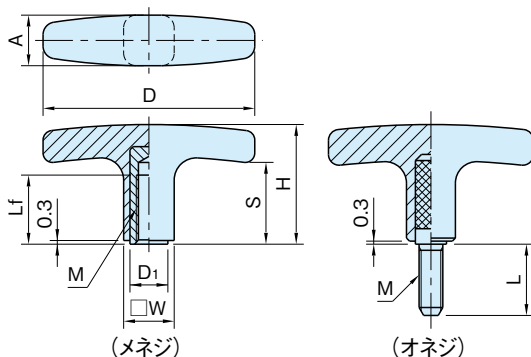

ハンドル	メネジ	オネジ
ポリアミド (ガラス繊維強化) つや消しブラック	黄銅 (カドミウム低減材)	S10C 亜鉛メッキ

■メネジ

	品 番	D	M	H	A	W	S	Lf	D ₁	質量 (g)
EA948AF-31	TH40N	41	M 6×1	28	13	13	18.5	16	9	16
EA948AF-32	TH55N	56.5		33	15	15	21.5	18	10	27
	TH55NA							20	11	28
EA948AF-33	TH67N	68.5	M 8×1.25	37	16.5	16.5	24.5			36
EA948AF-34	TH80NA	82		41.5	20	20	25	25	13	50
EA948AF-35	TH80N		M10×1.5							56
EA948AF-36	TH95N	94	M12×1.75	46	21	21	28.5	18		66


■オネジ

品 番	D	M	H	A	W	S	L	質量 (g)
TH40N ×20	41	M 6×1	28	13	13	18.5	20	17
TH55NA ×20	56.5		33	15	15	21.5		28
TH67N ×25	68.5	M 8×1.25	37	16.5	16.5	24.5	25	38
TH80N ×30	82		41.5	20	20	25		58
TH95N ×30	94	M12×1.75	46	21	21	28.5	30	68

技術データ

使用温度 max.130℃ min.-30℃

■機械強度

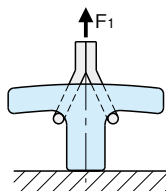


サイズ	垂直方向 (F ₁) 持上げ可能荷重
40	2.5kN
55	3.3kN
TH-N 67	4.5kN
80	7 kN
95	8 kN

■注意事項

高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。

 追加加工を承ります!



在庫・納期 TEL.0575-28-4811

製品情報 TEL.0575-32-2239

伊マオ コーポレーション