

# PB,PC

# プラスチック 握り玉

標準 在庫品

RES

材質の特性  
P.2231

IMAO




PB-R

(芯金なし、レッド)



PC-B

(芯金付き、ブラック)

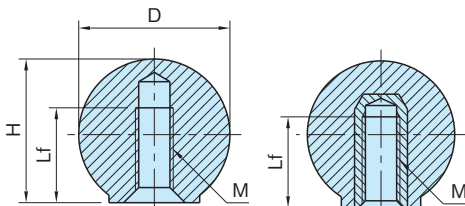

PB

(芯金なし)

PC

(芯金付き)

★One Point  
握り玉の定番

グリップ	芯金 (PCのみ)
ABS樹脂 R:レッド, B:ブラック	黄銅 (ガドミウム低減材)

## PB (芯金なし)

レッド		ブラック		D	M	H	Lf	質量 (g)
品番	価格	品番	価格					
PB20× 5R	110	PB20× 5B	110	20	M 5×0.8	19	10	5
PB20× 6R	110	PB20× 6B	110		M 6×1			
PB25× 6R	130	PB25× 6B	130	25	M 8×1.25	24	14	10
PB25× 8R	130	PB25× 8B	130					
PB32× 8R	180	PB32× 8B	180	32	M10×1.5	30	20	20
PB32×10R	180	PB32×10B	180					
PB40×10R	280	PB40×10B	280	40	M12×1.75	38	20	40
PB40×12R	280	PB40×12B	280					
PB50×12R	480	PB50×12B	480	50	M16×2	48	22	85
PB50×16R	480	PB50×16B	480					

## PC (芯金付き)

レッド		ブラック		D	M	H	Lf	質量 (g)
品番	価格	品番	価格					
PC20× 5R	190	PC20× 5B	190	20	M 5×0.8	19	8	7
PC20× 6R	190	PC20× 6B	190				10	
PC25× 6R	200	PC25× 6B	200	25	M 8×1.25	24	12	15
PC25× 8R	240	PC25× 8B	240				25	
PC32× 8R	270	PC32× 8B	270	32	M10×1.5	30	15	30
PC32×10R	320	PC32×10B	320				30	
PC40×10R	390	PC40×10B	390	40	M12×1.75	38	18	50
PC40×12R	460	PC40×12B	460				38	
PC50×12R	610	PC50×12B	610	50	M16×2	48	18	100
PC50×16R	850	PC50×16B	850				48	

### 注意事項

- ・PB(芯金なし)はネジ部が少しテーパーになっておりますので途中固くなりますが、最後までねじ込んでご使用ください。
- ・接着剤使用の際は、ABS樹脂適応のものをご使用ください。(セメダイン社 スーパー X No.8008をお勧めします。)

- ・高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。