

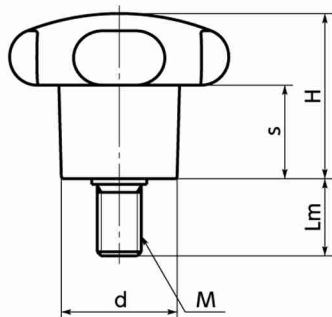
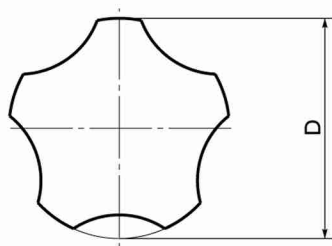


KA

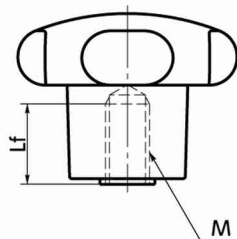

KB

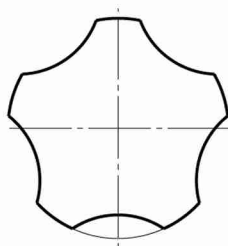

KB

KA



- 商品記号により、おねじ・めねじが選択できます。

KA ——— おねじ

KB ——— めねじ

- 材質・仕上げ

RoHS指令適合

|     | KA                | KB         |
|-----|-------------------|------------|
| ノブ  | フェノール樹脂(黒)        | フェノール樹脂(黒) |
| ねじ部 | スチール<br>三価クロメート処理 | 黄銅         |

## KA おねじ

単位:mm

| 品番     | EA品番      | D  | M(並目) | Lm | H  | s  | d  | 質量(g) |
|--------|-----------|----|-------|----|----|----|----|-------|
| KA-50  | EA948BA-2 | 50 | M8    | 14 | 36 | 21 | 21 | 45    |
| KA-60  | EA948BA-3 | 60 | M10   | 18 | 44 | 26 | 24 | 80    |
| KA-60B | EA948BA-4 | 60 | M12   | 25 | 44 | 26 | 24 | 100   |

## KB めねじ

単位:mm

| 品番    | EA品番       | D  | M(並目) | Lf | H  | s  | d  | 質量(g) |
|-------|------------|----|-------|----|----|----|----|-------|
| KB-40 | EA948BA-11 | 40 | M8    | 16 | 30 | 17 | 21 | 31    |
| KB-50 | EA948BA-12 | 50 | M8    | 16 | 36 | 21 | 21 | 42    |
| KB-60 | EA948BA-13 | 60 | M10   | 20 | 44 | 26 | 24 | 71    |