


EA948BC-81 ~ -84
 [アルミ製]雌ねじノブ(貫通穴)



貫通穴タイプ

材 質 … アルミ合金

研磨仕上げ

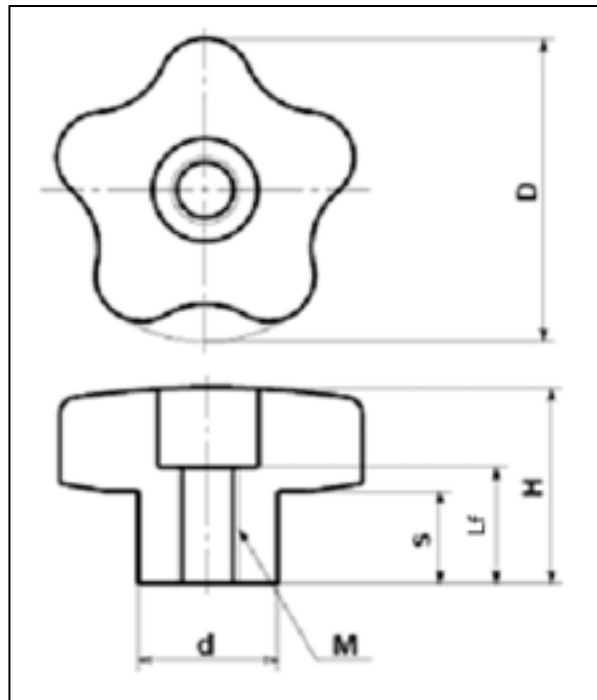

品番	ねじサイズ M × Lf	サイズ(mm)				重量 (g)
		D	H	s	d	
EA948BC-81	M8 × 15	40	25	12.5	14.5	26
EA948BC-82	M10 × 20	50	32	16.0	18.5	50
EA948BC-83	M12 × 26	60	40	20.0	20.5	87
EA948BC-84	M16 × 32	70	46	23.0	25.5	140