


KAH-K

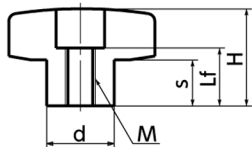

- 研磨による美しいフィニッシュ。
- 商品記号により、タイプが選択できます。

KAH-K —— めねじ・貫通穴

- 材質・仕上げ

 RoHS指令適合

	KAH
本体	アルミニウム合金 研磨

KAH-K めねじ・貫通穴

単位：mm

品番 1	EA品番	D	M(並目)	Lf	H	s	d	質量(g)
KAH-40-K8	EA948BC-81	40	M8	15	25	12.5	14.5	26
KAH-50-K10	EA948BC-82	50	M10	20	32	16	18.5	50
KAH-60-K12	EA948BC-83	60	M12	26	40	20	20.5	87
KAH-70-K16	EA948BC-84	70	M16	32	46	23	25.5	140