

LKN-SUS, LKS-SUS

ステンレス ロング ノブ

標準 在庫品

RHS

SUS

追加加工可

ネジ
カット

ネジ
組付け

P.2200~

IMAO



LKN-SUS
(メネジ)




LKN-T-SUS
(メネジ貫通)




LKS-SUS
(オネジ)

★One Point
ロングタイプで操作性UP


タイプ	ノブ	オネジ
LKN-SUS LKN-T-SUS	SUS303	—
LKS-SUS 3,4	SUS303	
LKS-SUS 5~10	SUS303	SUS304

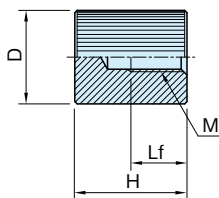


LKN-SUS
(メネジ)

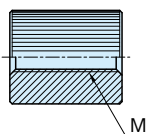

LKN-T-SUS
(メネジ貫通)

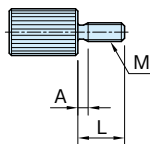

LKS-SUS 3,4
(オネジ)

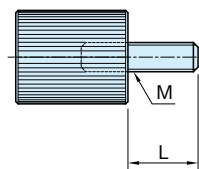

LKS-SUS 5~10
(オネジ)

LKN-SUS (メネジ)

品 番	D	M	H	Lf	質量 (g)
LKN 3-SUS	8	M 3×0.5	12	6	5
LKN 4-SUS	10	M 4×0.7	14	8	10
LKN 5-SUS	16	M 5×0.8	20	10	30
LKN 6-SUS	20	M 6×1	24	12	55
LKN 8-SUS	24	M 8×1.25	30	16	100
LKN10-SUS	28	M10×1.5	35	20	155

LKN-T-SUS (メネジ貫通)

品 番	D	M	H	質量 (g)
LKN 3T-SUS	8	M 3×0.5	12	5
LKN 4T-SUS	10	M 4×0.7	14	10
LKN 5T-SUS	16	M 5×0.8	20	30
LKN 6T-SUS	20	M 6×1	24	55
LKN 8T-SUS	24	M 8×1.25	30	95
LKN10T-SUS	28	M10×1.5	35	150

LKS-SUS (オネジ)

	品 番	D	M	H	L	A	質量 (g)
	LKS 3×10-SUS	8	M 3×0.5	12	10	2	5
EA948BD-22	LKS 4×10-SUS	10	M 4×0.7	14	10	2.2	9
EA948BD-23	LKS 4×17-SUS				17		10
EA948BD-24	LKS 5×10-SUS	16	M 5×0.8	20	10	—	33
EA948BD-25	LKS 5×15-SUS				15		34
	LKS 5×20-SUS				20		35
EA948BD-27	LKS 6×15-SUS	20	M 6×1	24	15	—	61
EA948BD-28	LKS 6×20-SUS				20		62
	LKS 6×25-SUS				25		63
	LKS 6×30-SUS				30		64
EA948BD-31	LKS 8×20-SUS	24	M 8×1.25	30	20	—	113
	LKS 8×25-SUS				25		115
	LKS 8×30-SUS				30		117
EA948BD-34	LKS10×25-SUS	28	M10×1.5	35	25	—	179
	LKS10×30-SUS				30		182
	LKS10×40-SUS				40		188

特 長

- ・耐食性に優れているので食品機械や洗浄機械等に最適です。
- ・ツマミ部分を長くしたことで、操作性が向上しました。

追加加工を承ります!
