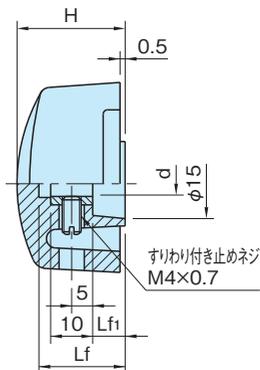
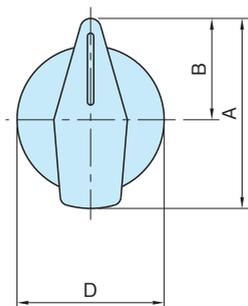


INK**インジケータノブ**標準 **在庫品****RoHS**材質の特性
P.2231

Original ELESA Model MI.204

eleasa★**One Point**

矢印を大きくし、見易くしています

ノブ	インサート
フェノール樹脂 光沢仕上げ ブラック	黄銅 (カドミウム低減材)

EA948BD-51

品番	A	D	d (D9)	H	B	Lf	Lf1	質量 (g)
INK45	45	35	6	25	24	22	7	19
INK55	55	37	8	26	30	21	3	30

技術データ

使用温度 max.110℃ min.-20℃