

## EA948BK-5、-6

[ステンレス製]アジャストハンドル




● 材質 …


ハンドル棒 : SUS304

取付座 : 亜鉛ダイカスト

(ニッケルメッキ仕上げ)

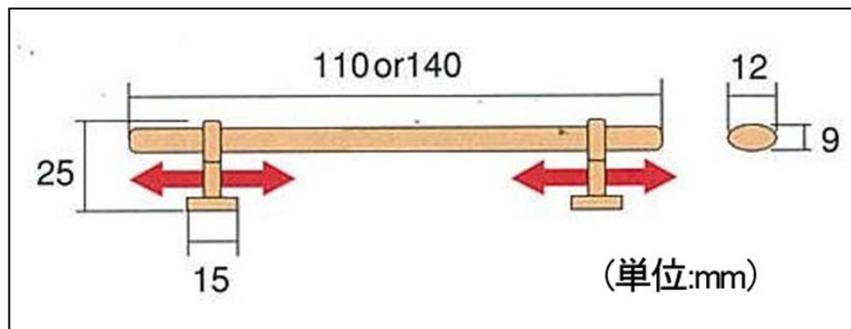

品番	サイズ (全長×出幅)	取付ピッチ 調整幅※	重量
EA948BK-5	110×25mm	15～105mm	95g
EA948BK-6	140×25mm	15～135mm	110g

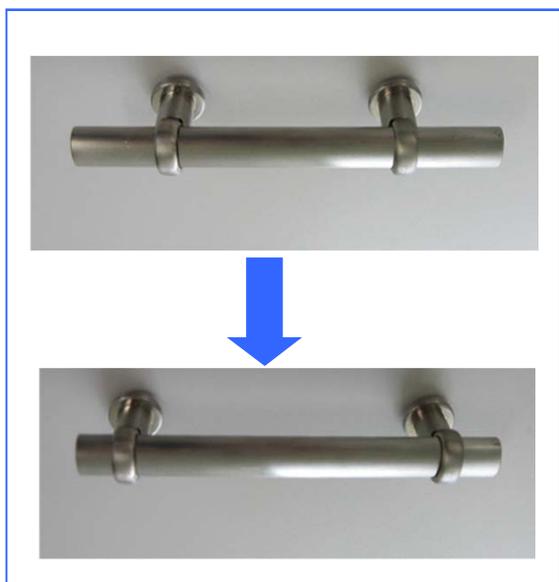

- 裏ねじを締めるだけでハンドルが固定されます。  
縦向きには設置しないで下さい。
- 取付ねじ付属 : ISOトラス4×25mm(4本)

※ ねじ取付間隔が自由に調整できます。