

WN-SUS

ステンレス ウイング ナット

標準 在庫品

R

SUS

追加工可

ネジ組付け P.2202

Original ELESa Model EWNM-SST

 
elesa
ergo style®




WN-N-SUS
(メネジ)



WN-NT-SUS
(メネジ貫通)



WN-N-SUS
(メネジ)

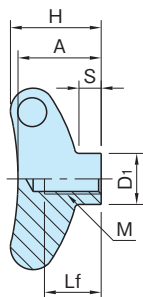

WN-NT-SUS
(メネジ貫通)

★One Point★
オールステンレス製

本体

SUS304
つや消し(サンドブラスト)

WN-N-SUS (メネジ)

品 番	D	M	H	G	D ₁	S	Lf	A	質量 (g)
WN40N -SUS	40	M 5×0.8	21	6.5	13.5	5.5	12	19	31
WN40AN-SUS		M 6×1							
WN48N -SUS	48	M 6×1	24	7	13.5	6	15	22	41
WN48AN-SUS		M 8×1.25							40
WN55N -SUS	55	M 8×1.25	28	8	16	7	18	25	62
WN55AN-SUS		M10×1.5							61

WN-NT-SUS (メネジ貫通)

品 番	D	M	H	G	D ₁	S	Lf	A	d ₁	質量 (g)
WN40NT -SUS	40	M 5×0.8	21	6.5	13.5	5.5	8	19	5.3	30
WN40ANT-SUS		M 6×1					10		6.4	29
WN48NT -SUS	48	M 6×1	24	7	13.5	6	10	22	6.4	40
WN48ANT-SUS		M 8×1.25					13		8.4	39
WN55NT -SUS	55	M 8×1.25	28	8	16	7	13	25	8.4	59
WN55ANT-SUS		M10×1.5					16		10.5	57

特 長

人間工学に基づいて設計されたウイング形状が指にフィットし、強い力で締付けても痛くありません。

参照ページ

追加工を承ります。・ネジ組付け (P. 2202 参照)

在庫・納期 TEL.0575-28-4811

製品情報

TEL.0575-32-2239

伊マオ コーポレーション