
 


●オネジ締付力

ネジ径	M10	M12	M16	M20
回し半径(mm)	87	106	128	128
最大荷重(N)	300	420	670	1080
最大締付力(N)	12800	18600	33500	52300

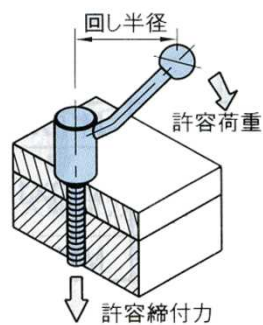

 
●使用例、使用方法



レバーを引き上げると、かみ合っていたレバーとねじ部のセレーションが外れます



レバーのみがフリーになりますので、お望みの位置まで回してください。



手を離すと内蔵スプリングの力でレバーが戻りクランプ出来る状態になります。
(歯数24の場合、計算式 $360^\circ / 24 = 15^\circ$ 15° ごとにセレーションがかみ合います。)