


## EA948CC-21~-25

材質…レバー:亜鉛ダイカスト/静電塗装      カラー:オレンジ  
 ネジ:トメネジ:SUM22L、四三酸化鉄被膜(黒)  
 スプリング:SWPB

	M	Lf	R	H	H'	h	s	D	d	歯数	最大荷重(N)	最大締付力(kN)	質量(g)
CC-21	5	12	45	35	38.5	24.5	4	13	10	18	60	3.9	35
CC-22	6	16	45	35	38.5	24.5	4	13	10	18	100	5.5	33
CC-23	8	20	63	45	49	31	6.5	17.5	13.5	24	180	10	74
CC-24	10	25	78	55	59	36	8	21	16	26	290	16	119
CC-25	12	32	92	65	69	43	11	24	19	28	420	23	178

(単位mm)

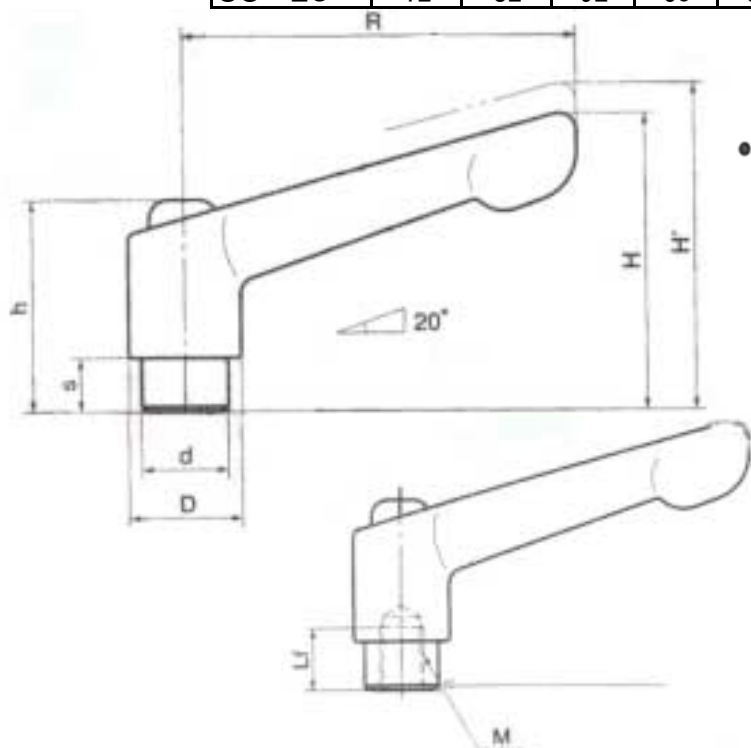

### ●使用方法



①レバーを引上げてください。  
 内蔵されたスプリングが圧縮  
 され、かみ合っていたセレー  
 ションがはずれます。



②つぎに、フリーになったレバー  
 を希望の位置に回してください。



③レバーを離せばスプリングの  
 力でもどり、セレーションが再  
 びかみ合い、ロックの状態に  
 なります。