


EA948DA-21~-30
(ボールプランジャー)

- 軽荷重用
- 本体 材質 スチール
- 処理 黒染め
- ボール 材質 スチール
- 硬度 HRC 56~60

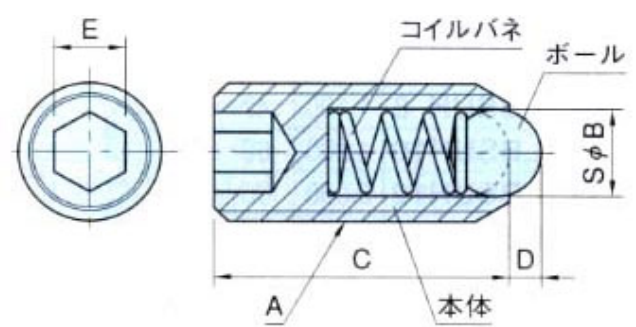


	A	B	C	D	E	F	重量(g)	圧力(N) 最小-最大
DA-21	M3X0.5	1.5	9	0.5	1.5	4	0.23	1.5-3
DA-22	M4X0.7	2.5	10	0.8	2	5	0.46	4-10
DA-23	M5X0.8	3	14	0.9	3	6	1.27	6-11
DA-24	M6X1	3.5	15	1	3	7	2	9-13
DA-25	M8X1.25	5	18	1.5	4	8	4	15-30
DA-26	M10X1.5	6	23	2	5	9	8	20-35
DA-27	M12X1.75	8	26	2.5	6	10	12	30-55
DA-28	M16X2	10	33	3.5	8	14	31	65-125
DA-29	M20X2.5	12	43	4.5	10	-	64	80-160
DA-30	M24X3	15	48	5.5	12	-	100	90-180


(単位mm)

PLUNGERS <プランジャー>


プランジャーはネジ部の本体にスプリングを内蔵し押し圧によってセンターピンあるいはボールを上下ストロークします。小型の形状は機械装置・治工具に内蔵させるのに好都合であり、plungers(突っ込む)の語源の通り、割り出しやストッパーなどの手軽な位置決め部品として、金型、各種機械、治工具などに広くご利用いただいています。独Heinrich Kipp Weakの熟練技術で製造された製品は我が国を始め欧州・米国などへ輸出され、世界各地で高い信頼を獲得しております。

- 特長**
- ・単純な設計で割り出し・位置決め機構が利用できます。

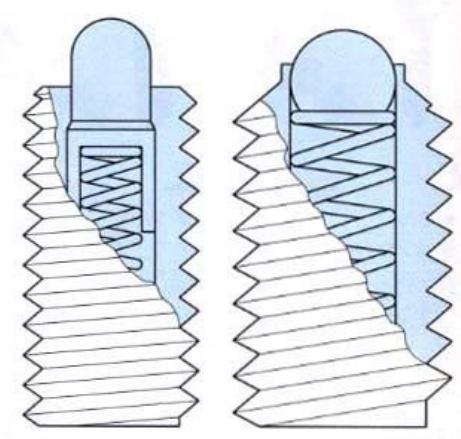


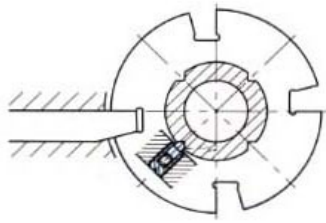


割り出し盤での予備指針

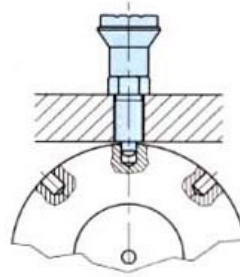


割り出し盤に

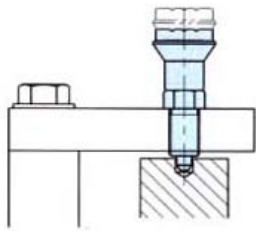


割り出し・位置決めに

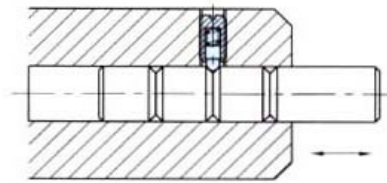


ビラーのストッパー

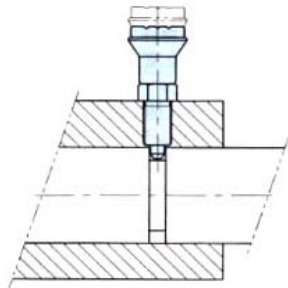


ビラーストッパーに

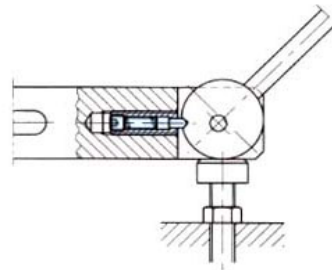


偏心円レバーのストッパー

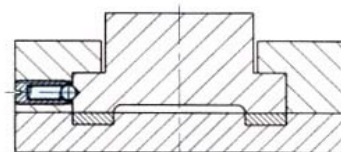

位置決め

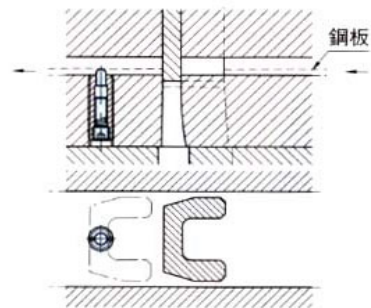

穴抜きパンチ作業のキッカーピン

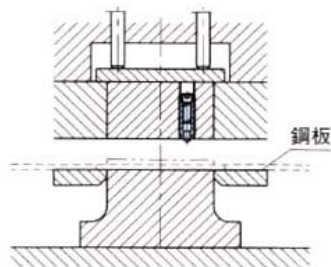

パンチ作業のストッパー