


インデックスプランジャー

61~65

71~75

81~85

91~95

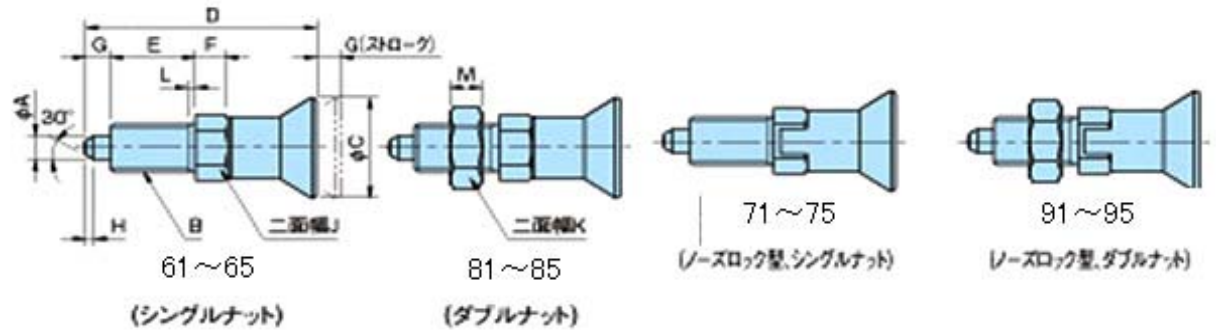

[シングルナット]

品番	仕様 ノーズロック	サイズ(mm)												圧力(N) 最小~最大	重量(g)	許容せん断力	推奨面取り サイズ
		A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M				
EA948DD-61	-	4	M8X1	18	38.5	15	6	4	1	10	13	2	4	5~12	11	377N	60° 面取り 深さ:2.5
EA948DD-62		5	M10X1	21	43.5	17	7	5	1.3	13	17		5				
EA948DD-63		6	M12X1.5	25	51.7	20	8	6	1.8	14	19	3	6	6~14	30	848N	
EA948DD-64		8	M16X1.5	33	68	26	10	8	2.3	19	24		8	14~28	71	1507N	
EA948DD-65		10	M20X1.5		74	28	12	10	2.8	22	30		10	15~32	112	2355N	
EA948DD-71	付	4	M8X1	18	38.5	15	6	4	1	10	13	2	4	5~12	11	377N	60° 面取り 深さ:2.5
EA948DD-72		5	M10X1	21	43.5	17	7	5	1.3	13	17		5				
EA948DD-73		6	M12X1.5	25	51.7	20	8	6	1.8	14	19	3	6	6~14	28	848N	
EA948DD-74		8	M16X1.5	33	68	26	10	8	2.3	19	24		8	14~28	68	1507N	
EA948DD-75		10	M20X1.5		74	28	12	10	2.8	22	30		10	15~32	107	2355N	

[ダブルナット]

品番	仕様 ノーズロック	サイズ(mm)												圧力(N) 最小~最大	重量(g)	許容せん断力	推奨面取り サイズ
		A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M				
EA948DD-81	-	4	M8X1	18	38.5	15	6	4	1	10	13	2	4	5~12	16	377N	60° 面取り 深さ:2.5
EA948DD-82		5	M10X1	21	43.5	17	7	5	1.3	13	17		5				
EA948DD-83		6	M12X1.5	25	51.7	20	8	6	1.8	14	19	3	6	6~14	39	848N	
EA948DD-84		8	M16X1.5	33	68	26	10	8	2.3	19	24		8	14~28	89	1507N	
EA948DD-85		10	M20X1.5		74	28	12	10	2.8	22	30		10	15~32	147	2355N	
EA948DD-91	付	4	M8X1	18	38.5	15	6	4	1	10	13	2	4	5~12	16	377N	60° 面取り 深さ:2.5
EA948DD-92		5	M10X1	21	43.5	17	7	5	1.3	13	17		5				
EA948DD-93		6	M12X1.5	25	51.7	20	8	6	1.8	14	19	3	6	6~14	37	848N	
EA948DD-94		8	M16X1.5	33	68	26	10	8	2.3	19	24		8	14~28	86	1507N	
EA948DD-95		10	M20X1.5		74	28	12	10	2.8	22	30		10	15~32	142	2355N	

●材質

本体:SUM22L

ノブ:ポリアミド

コイルバネ:SWPA

ノーズ:SUM22L(HRC58~62)

●特長

- ・ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を離すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻るハンド操作のスプリングプランジャーです。
- ・ノーズロック型はノブを引いた状態でロック(固定)できます。

●ノーズ機械強度表

●注意事項

インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。

RoHS指令適合品