

ISK-2


スクリューキャップ

標準 在庫品

RES

材質の特性
P.2231

RADOLID®

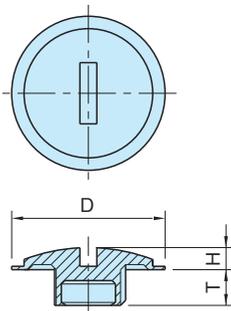

★One Point
30°回すだけで確実にロック

本体
ポリアミド
ブラック

1袋品番	D	H	T	適応六角穴付きボルト		座ぐり穴寸法		質量 (g)	1袋入数 (個)	
				呼び	二面幅	径	深さ			
EA948GD-51	ISK 6-2-T 4/D18	18	2	4	M 8	6	φ15	9	0.4	20
EA948GD-52	ISK 8-2-T 5/D20	20		5	M10	8	φ18	11	0.6	20
EA948GD-53	ISK 10-2-T 6/D24	24	2.5	6	M12	10	φ20	13	0.9	20
EA948GD-54	ISK 12-2-T 7/D26	26		7	M14	12	φ24	15	1.4	20
EA948GD-55	ISK 14-2-T 8/D30	30	3	8	M16	14	φ26	17.5	2.2	20
EA948GD-56	ISK 17-2-T10/D36	36		10	M20	17	φ33	21.5	3.3	10
EA948GD-57	ISK 19-2-T12/D43	43	4.5	12	M24	19	φ40	25.5	6.1	10

特長

- 六角穴付きボルトの六角穴および、座ぐり穴を錆や汚れから守ります。
- キャップは繰り返し使用することができます。
- 素手で着脱しないため、安全です。

注意事項

袋単位での販売となります。単品(1袋未満)での販売はしていません。


ご注文例 (40個ご注文頂く場合)

1袋品番	ご注文数(袋)
ISK 6-2-T 4/D18	2
ISK17-2-T10/D36	4

技術データ

耐熱温度 長期160℃
短期220℃

使用例・使用方法

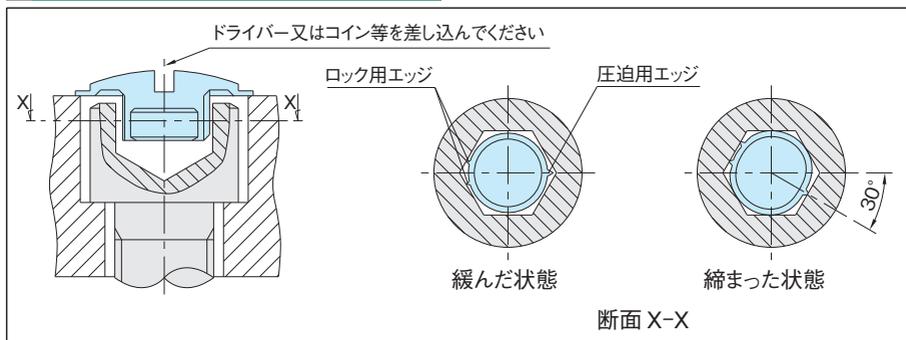

ドライバーまたは、コインを使ってキャップを30°回すと、3つのエッジが六角穴の側面を圧迫し、強い保持力が生まれ、キャップは確実にロックされます。反対方向に回すと緩み、繰り返し使うことができます。