
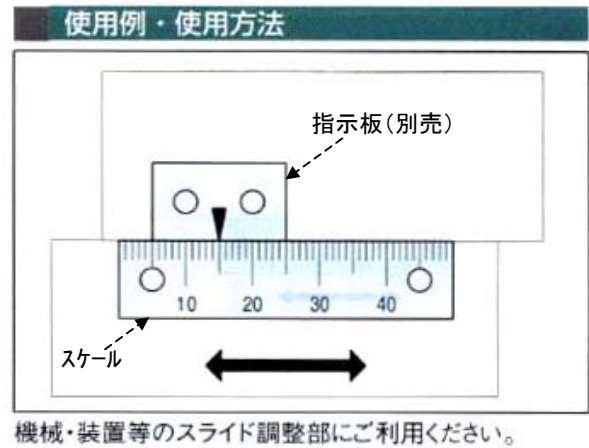


	A(mm)	B(mm)	穴数	重量(g)
EA948J-11	50	40	2	0.8
EA948J-12	100	90	2	1.6
EA948J-13	150	70	3	2.4
EA948J-14	200	95	3	3.2

(スケール)

- 材質 アルミ(A1050)
- 処理 目盛彫り込み(エッチング加工)
- 指示板と併用してください。
- 接着タイプ
- 目盛表示方向 水平
- 目盛読取方向 左

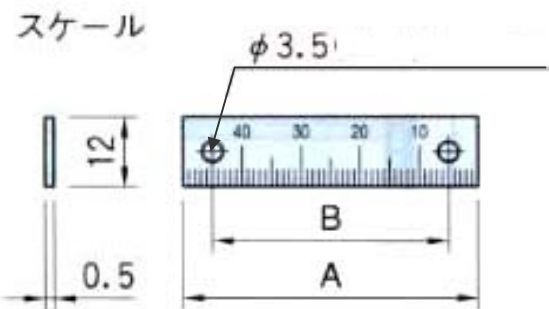

- 接着タイプをご利用の場合、取付面をあらかじめ乾いた布などで拭き、汚れを落としてから使用してください。