
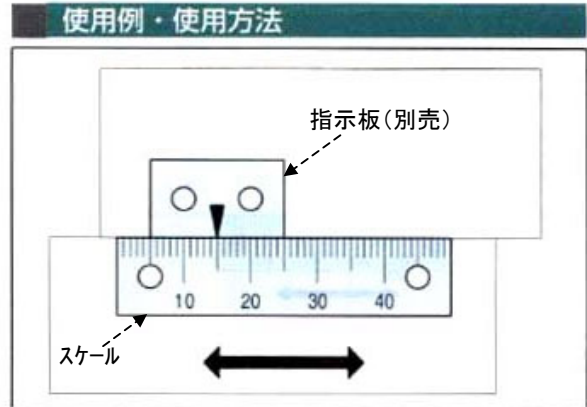


|          | A(mm) | B(mm) | 穴数 | 重量(g) |
|----------|-------|-------|----|-------|
| EA948J-1 | 50    | 40    | 2  | 0.8   |
| EA948J-2 | 100   | 90    | 2  | 1.6   |
| EA948J-3 | 150   | 70    | 3  | 2.4   |
| EA948J-4 | 200   | 95    | 3  | 3.2   |

(スケール)

- 材質 アルミ(A1050)
- 処理 目盛彫り込み(エッチング加工)
- 指示板と併用してください。
- 接着タイプ
- 目盛表示方向 水平
- 目盛読取方向 右

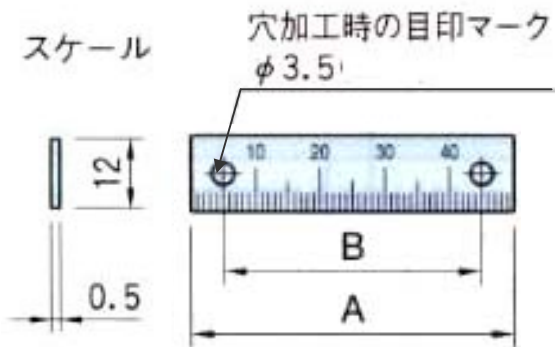

機械・装置等のスライド調整部にご利用ください。

- 接着タイプをご利用の場合、取付面をあらかじめ乾いた布などで拭き、汚れを落としてから使用してください。