


	A(mm)	B(mm)	穴数	重量
EA948J-51	100	90	2	1.6g
EA948J-52	200	95	3	3.2g

(スケール)

- 材質 アルミ(A1050)
- 処理 目盛彫り込み(エッチング加工)
- 指示板と併用してください。
- 接着タイプ
- 目盛表示方向 水平
- 目盛読取方向 中心振分

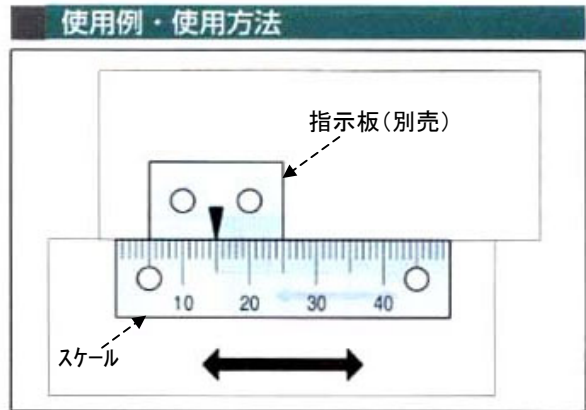

機械・装置等のスライド調整部にご利用ください。



- 接着タイプをご利用の場合、取付面をあらかじめ乾いた布などで拭き、汚れを落としてから使用してください。