


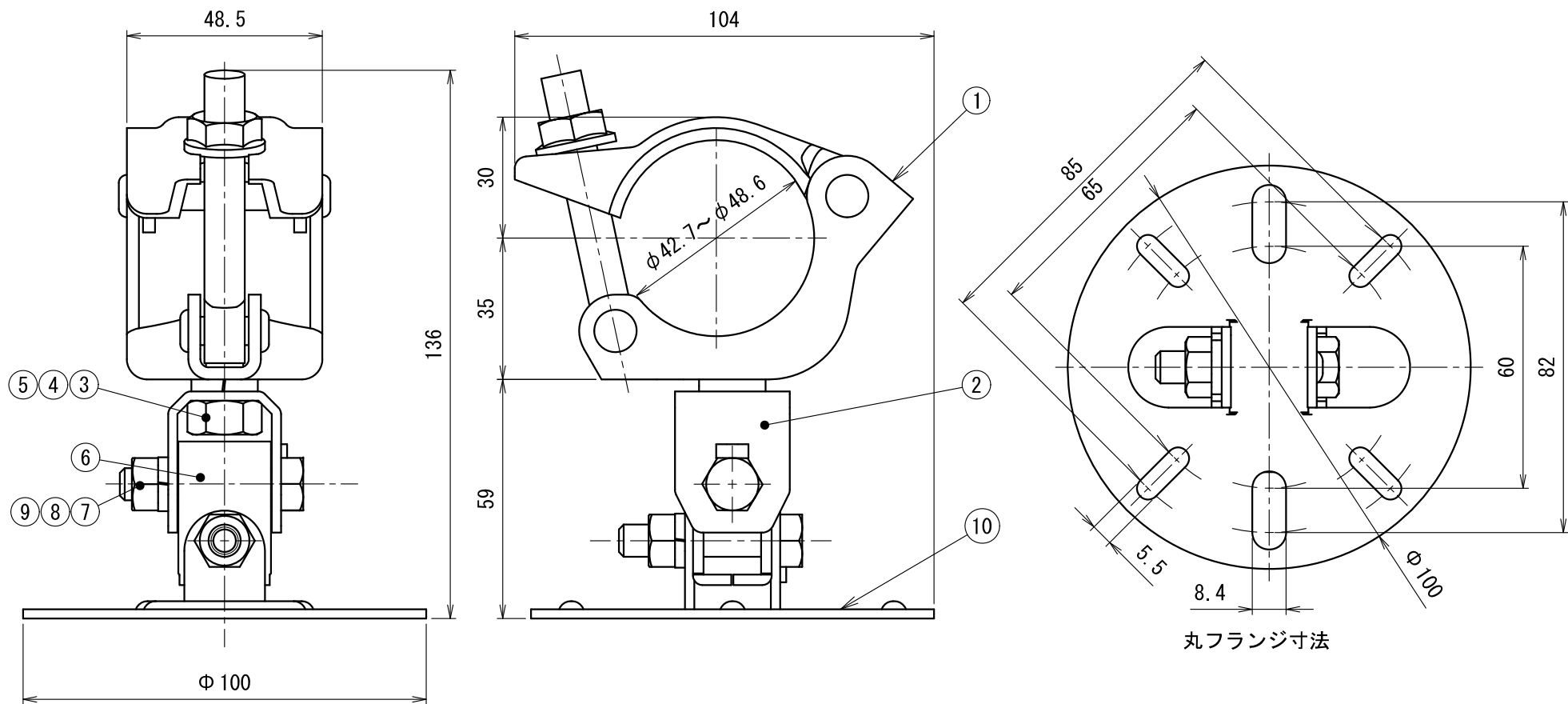

製品仕様図

尺度	品名	単管クランプ 丸フランジ付き
2/3		KSTK-F
第三角法	図番	RH22473D3 

5	六角ナット	SWRM	1	M10 三価クロメートめっき	10	丸フランジプレート	SPHC	1	三価クロメートめっき
4	ばね座金	SWCH	1	M10 三価クロメートめっき	9	六角ボルト	SWRM	2	M8×40 三価クロメートめっき
3	六角ボルト	SWRM	1	M10×16 三価クロメートめっき	8	六角ナット	SWRM	2	M8 三価クロメートめっき
2	連結金具C	SPHC	1	三価クロメートめっき	7	ばね座金	SWCH	2	M8 三価クロメートめっき
1	単管クランプ	SPHC	1	信和綹製 三価クロメートメッキ	6	連結金具A	SPHC	1	三価クロメートめっき
符号	名称	材質	個数	備考	符号	名称	材質	個数	備考

未来工業株式会社