


コンステップ

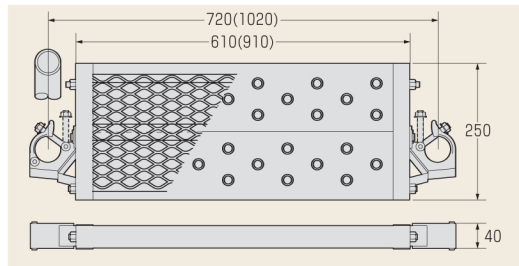

●4段階(40度、48度、55度、66度)の角度調節機能を備えた自在ステップ!!

●組付が簡単で安全性、作業性、収納性、経済性に優れています。

●ボルト・ナットを外さずに自在に角度調節


単管パイプに連結された兼用クランプと一体になった掛止孔は、ボルト、ナットをゆるめるだけでスライドし、自在に移動できるので、角度調節(40度、48度、55度、66度)が簡単にできます。

●「積み重ねリブ」で保管・運搬が楽に

踏板端部に凹凸加工を施した「積み重ねリブ」が機能し、ステップ積み重ね時の荷崩れを防ぎ、整然とした重ね置きができます。省スペース化がはかれ、経済性に富んでいます。



角度調節が簡単

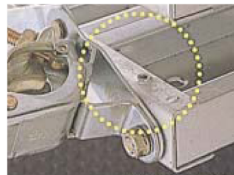

「積み重ねリブ」が荷崩れを防ぎます。



規格サイズコード	型式	踏板材料	踏板寸法(mm)	クランプ芯間(mm)	重量(kg)	使用荷重(kg)	EA品番
K06M	600M	エキスパンドメタルxs22	250×610	720	4.5	150	EA948TA-20